

Griffserien RS

Variable Griffserien im Rohde-Design in 2 Ausführungsgrößen für den Maschinen- und Anlagenbau; insbesondere für große Anschraubabstände geeignet.

Werkstoff:

Griffschenkel und Abdeckkappen aus hochbelastbarem Polyamid PA 6, glaskugelverstärkt, schwarz, ähnlich RAL 9005, halbmatt, mit Feinstruktur. Verbindungsrohre aus Aluminium, AlMgSi 0,5.

Konstruktive Vorteile:

Die Griffschenkel besitzen im Rohraufnahmebereich 4 Klemmstege; beim Hineinpressen des Rundrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz.

Ausführung A:

Verbindungsrohr geschliffen und naturfarben eloxiert.

Ausführung B:

Verbindungsrohr mit geriffeltem Kunststoffüberzug.

Ausführung C:

Verbindungsrohr schwarz gepulvert mit Feinstruktur.

Lieferumfang:

RS-20 einschließlich schwarz verzinkter Zylinderschrauben (Chrom VI frei) mit Innensechskant M8 x 30 DIN 912 und verzinkten Muttern DIN 934 mit Unterlegscheiben DIN 125.

RS-30 wie RS-20, jedoch mit Schrauben M10 x 45.

Tragkraft:


min. 1.000 N.

Hinweis:

Beliebige Griffängen und Farbausführungen auf Anfrage.



Rohrunterstützung RU
siehe Seite 47.
Tube bracket RU
see page 47.

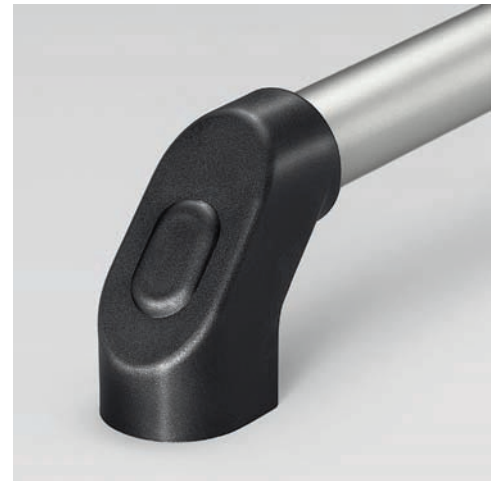

Typ RS-30

Mit Abdeckkappe für Befestigungsbohrung.
With blanking cap for holes.



Ausführung / Version B



Ausführung / Version C

Ausführung / Version A

Ausführung mit Verbindungsrohr aus Edelstahl siehe Seite 46.
Version with connecting tube of stainless steel see page 46.

Einzelteile / Single components

Artikel Item	Typ RS-20 Bestell-Nr. Order no.	Typ RS-30 Bestell-Nr. Order no.
Griffschenkel, 1 Stück, mit Befestigungsmaterial Handle shank, 1 piece, with mounting material	RS-20.000.84	RS-30.000.84
Griffschenkel, 1 Stück ohne Befestigungsmaterial Handle shank, 1 piece, without mounting material	RS-20.OWS.84	RS-30.OWS.84
Aluminium-Verbindungsrohr, 1 m, Ausführung A Aluminium connecting tube, 1 m, version A	RS-20.001.01	RS-30.001.01