

Bogengriffe BG

Werkstoff und Oberfläche:

Oval-Profilaluminium
AlMgSi 0,5.

Glaskugelgestrahlt, hochwertige
Eloxalausführung halbgänzend
in naturfarben oder schwarz.

Tragkraft:

min. 1.000 N.

Hinweis:

Beliebige Griffängen und
Oberflächenbehandlungen auf
Anfrage.

Bow Type Handles BG

Material and surface:

Oval profiled aluminium
AlMgSi 0.5.

Glass ball blasted, anodized in
a special quality, satin finish in
natural colour or black.

Stress resistance:

min. 1.000 N.


Note:

Any desired handle lengths and
surface treatments on request.




Weitere Ausführungen s. S. 126.
Other designs see page 126.

Typ BG-35.400

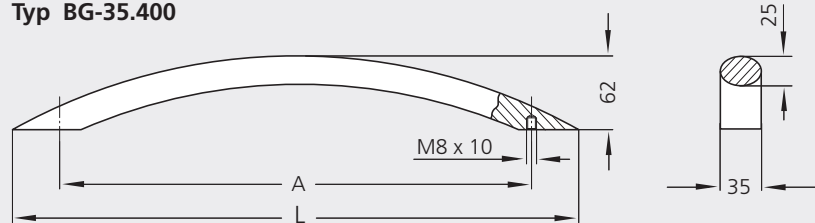

Hinweis: Äußere Maße können fertigungsbedingt abweichen.
Note: Outer dimensions may deviate depending on production.

Typ BG-35.600
BG-35.800

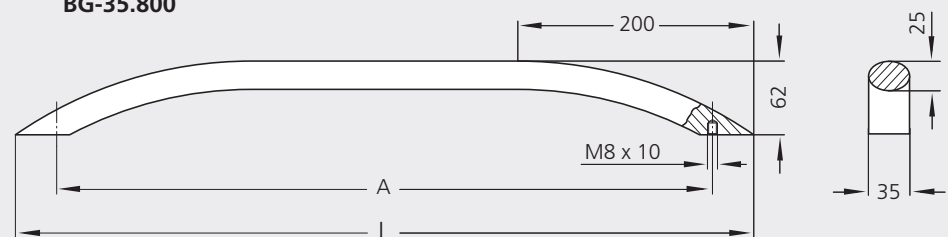

Eloxalausführung / Anodizing versions

A	L	naturfarben natural colour	schwarz black
		Bestell-Nr. Order no.	Bestell-Nr. Order no.
400	480	BG-35.400.11	BG-35.400.14
600	680	BG-35.600.11	BG-35.600.14
800	880	BG-35.800.11	BG-35.800.14