

## Griffserien R

Besonders vielseitige und formschöne Typenreihe für 19"-Einschübe und Geräte.

**Werkstoff und Oberfläche:**  
 Profilaluminium AlMgSi 0,5;  
 gleitgeschliffen, mattiert  
 und naturfarben oder schwarz  
 eloxiert.

### Typ R1 und R2

Diese unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Breite und Gewindegröße und können somit Gehäusegegebenheiten angepasst werden.

### Typ R3

Für Schraubenmontage von vorn. Lieferumfang einschließlich Edelstahl-Zylinderschrauben mit Innensechskant M5 x 45 DIN 912 und verzinkten selbstsichernden Sperrzahnmuttern.

### Tragkraft:

min. 500 N.

### Hinweis:

Entsprechend den Lieferangaben auf Seite 7.

### Bei Griffen für 19"-Frontplatten bedeutet:

HE = Höheneinheiten  
 1 HE = 44,45 mm = 1 7/8"  
 Frontplattenhöhe ≈  
 HE x 44,45 mm - 0,8 mm




Clean Line Ausführung  
 s. S. 226.  
 Clean Line version  
 see page 226.




Laborstromversorgung  
 Laboratory power supply

**Typ R1**  
 Breite Ausführung  
 Wide version

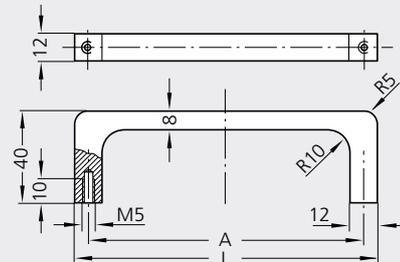

**Typ R2**  
 Schmale Ausführung  
 Narrow version

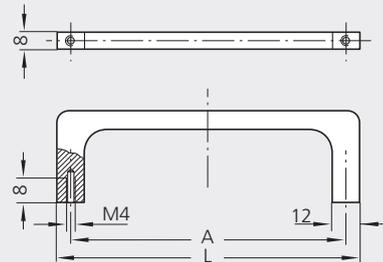

**Typ R3**

