


B-011XX





B-012XX



B-010 / B-011

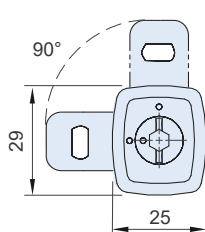

B-012 / B-013

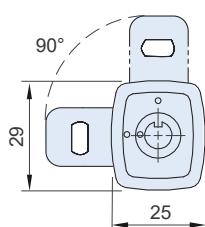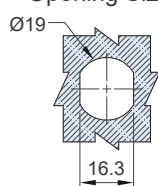安裝孔開孔尺寸
Opening Size

材質與表面處理

- 本體：尼龍(PA66+GF)。
- 軸心：鋅合金，表面鍍鉻。
- 擋片：鐵(SPCC)鍍鋅。

特徵

- 材料符合UL94 HB防火等級。


MATERIAL AND FINISH

- Body: Nylon(PA66+GF).
- Shaft: Zinc alloy, Chrome plated.
- Pawl: Cold-rolled Steel (SPCC), Zinc plated.


FEATURES

- Use the original raw material compliant with UL94 HB standards.

【長軸型 Long-Shaft Type】

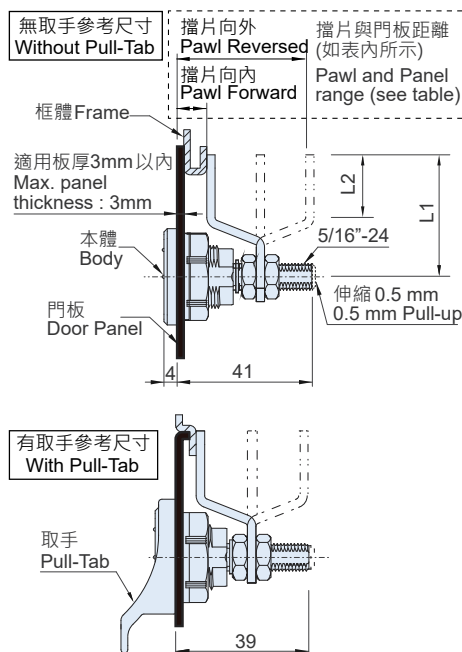

【短軸型 Short-Shaft Type】

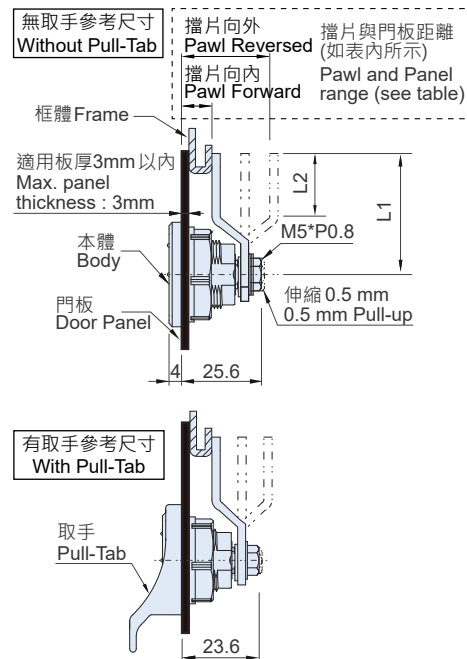

SPECIFICATION:

Unit:mm

產品編號 Item No.		軸心 型式 Shaft Type	檔片 型號 Pawl Type	尺寸 Dimensions		檔片與門板距離 Pawl and Panel range		重量 Weight (g)
六角鎖 Hex-5mm	圓形鎖 Tubular			L1	L2	檔片向內 Pawl Forward	檔片向外 Pawl Reversed	
B-01021	B-01221	長軸 Long Shaft	#21	37	19	19~28	29~38	40.5
B-01022	B-01222		#22	37	16.5	14~23	34~43	41
B-01023	B-01223		#23	37	16.5	9~18	39~48	42
B-01024	B-01224		#24	37		24~33		40
B-01025	B-01225		#25	25		24~33		37
B-01026	B-01226		#26	24	13.5		39.5~48.5	41
B-01027	B-01227		#27	28.5	17		37~45	42
B-01028	B-01228		#28	42.5	19	2.2~11.2	45.5~54.5	45.6
B-01036	B-01236		#36	27	17.5		57.5~66.5	46.8
B-01037	B-01237		#37	42.5		24~33		42
B-01038	B-01238		#38	57	26.5	14~23	34~43	47
B-01039	B-01239		#39	57	26.5	9~18	39~48	48
B-01040	B-01240		#40	57		24~33		46
B-01041	B-01241		#41	57	29	19~28	29~38	46
B-01121	B-01321	短軸 Short Shaft	#21	37	19	13.6	23.6	33
B-01122	B-01322		#22	37	16.5	8.6	28.6	33.5
B-01123	B-01323		#23	37	16.5	3.6	33.6	34.5
B-01124	B-01324		#24	37		18.6		32.5
B-01125	B-01325		#25	25		18.6		29.5
B-01126	B-01326		#26	24	13.5		34.1	33.5
B-01127	B-01327		#27	28.5	17		30.6	34.5
B-01128	B-01328		#28	42.5	19		40.4	38.1
B-01136	B-01336		#36	27	17.5		52.1	39.3
B-01137	B-01337		#37	42.5		18.6		34.5
B-01138	B-01338		#38	57	26.5	8.6	28.6	39.5
B-01139	B-01339		#39	57	26.5	3.6	33.6	40.5
B-01140	B-01340		#40	57		18.6		38.5
B-01141	B-01341		#41	57	29	13.6	23.6	38.5

備註：鑰匙取手需另外選配。安裝取手時，請將檔片與門板距離減少2mm

Remarks: The Lock do not include Key and Pull-Tab. With Pull-Tab, the "Pawl and Panel range" will reduce 2 mm.