

マウントベース

標準グレード

屋内使用

RoHS 適合

HF ハロゲンフリー

色 乳白


 
材質 66ナイロン



タイは縦・横いずれの方向からでも挿入できます。



納品形態(テープ貼り付け状態)

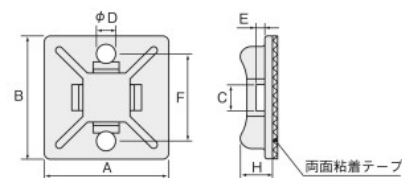

インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。

粘着テープ付きのほかに、ビス止めタイプもご用意していますので、使用環境に合せた製品をお選びください。

⚠ ご注意

高温多湿環境下では強度が異なります。

※表中の型番枠色は、P163の粘着テープ一覧表に合せて、色分けされています。

Article-No.	型番	寸法(mm)							1個当たりの 最大静荷重 N (kg)	販売単位(個)			納品形態
		A	B	φD	C	E	F	H		袋	小箱袋数	ケース	
MB2													
151-00520	MB2A	13.0	13.0	－	2.6	1.2	－	4.2	9.8 (1)	100		10,000	2個
MB3													
151-00521	MB3A	19.0	19.0	2.9	4.0	1.3	13.5	5.0	29.4 (3)	100	1,000	5,000	2個
151-00525	MB3A-L	19.0	19.0	2.9	4.0	1.3	13.5	5.0	8.8 (0.9)	100	1,000	5,000	2個
151-00528	MB3A-VHB2	19.0	19.0	2.9	4.0	1.3	13.5	5.0	8.8 (0.9)	100		5,000	1個
MB4													
151-00529	MB4A	28.0	28.0	4.2	5.5	1.6	20.0	6.5	49 (5)	100	500	2,500	2個
151-00533	MB4A-L	28.0	28.0	4.2	5.5	1.6	20.0	6.5	19.6 (2)	100	500	2,500	2個
151-00536	MB4A-VHB2	28.0	28.0	4.2	5.5	1.6	20.0	6.5	19.6 (2)	100		2,500	1個
MB5													
151-00537	MB5A	38.0	38.0	4.7	10.0	2.5	27.5	8.0	98 (10)	100		2,000	1個

RoHS 適合

HF ハロゲンフリー

標準グレード

屋内使用

色 黒

材質 66ナイロン

※表中の型番枠色は、P163の粘着テープ一覧表に合せて、色分けされています。

Article-No.	型番	寸法(mm)							1個当たりの 最大静荷重 N (kg)	販売単位(個)		納品形態
		A	B	φD	C	E	F	H		袋	ケース	
MB3												
151-00522	MB3A-B	19.0	19.0	2.9	4.0	1.3	13.5	5.0	29.4 (3)	100	10,000	2個
151-00523	MB3A-B-L	19.0	19.0	2.9	4.0	1.3	13.5	5.0	8.8 (0.9)	100	5,000	2個
151-00524	MB3A-B-VHB2	19.0	19.0	2.9	4.0	1.3	13.5	5.0	8.8 (0.9)	100	10,000	1個
MB4												
151-00530	MB4A-B	28.0	28.0	4.2	5.5	1.6	20.0	6.5	49 (5)	100	5,000	2個
151-00531	MB4A-B-L	28.0	28.0	4.2	5.5	1.6	20.0	6.5	19.6 (2)	100	2,500	2個
151-00532	MB4A-B-VHB2	28.0	28.0	4.2	5.5	1.6	20.0	6.5	19.6 (2)	100	2,500	1個
MB5												
151-00538	MB5A-B	38.0	38.0	4.7	10.0	2.5	27.5	8.0	98 (10)	100	2,000	1個

マウントベース

接着タイプ

ビス止め、
ボルト止めタイプ

スナップ止めタイプ

ダクト、
スタッドボルト、
アルミフレーム用

ホースクランプ