


## ■ ストレート低背プラグ（組立タイプ）



RM15WTPZ-10S

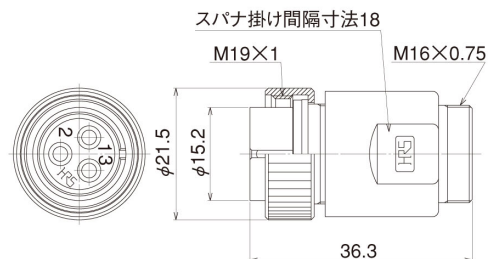

(形状は一例を示す)

【仕様番号】(※※)、-※※  
(71) : 銀めっき  
(72) : 金めっき

| 製品番号             | HRS No.         | 極数 | 質量  | RoHS |
|------------------|-----------------|----|-----|------|
| RM15WTPZ-2P(※※)  | CL109-1616-9-※※ | 2  | 32g | ○    |
| RM15WTPZ-3P(※※)  | CL109-1622-1-※※ | 3  | 34g |      |
| RM15WTPZ-4P(※※)  | CL109-1617-1-※※ | 4  | 33g |      |
| RM15WTPZ-8P(※※)  | CL109-1618-4-※※ | 8  | 32g |      |
| RM15WTPZ-10P(※※) | CL109-1619-7-※※ | 10 | 33g |      |
| RM15WTPZ-12P(※※) | CL109-1620-6-※※ | 12 | 33g |      |


| 製品番号             | HRS No.         | 極数 | 質量  | RoHS |
|------------------|-----------------|----|-----|------|
| RM15WTPZ-2S(※※)  | CL109-1611-5-※※ | 2  | 34g | ○    |
| RM15WTPZ-3S(※※)  | CL109-1621-9-※※ | 3  | 36g |      |
| RM15WTPZ-4S(※※)  | CL109-1612-8-※※ | 4  | 34g |      |
| RM15WTPZ-8S(※※)  | CL109-1613-0-※※ | 8  | 34g |      |
| RM15WTPZ-10S(※※) | CL109-1614-3-※※ | 10 | 34g |      |
| RM15WTPZ-12S(※※) | CL109-1615-6-※※ | 12 | 34g |      |

## ■ 適合コードクランプ（RM15WTPZコネクタ用）

### ●ビス締めタイプ



JR13WCC-10(72)

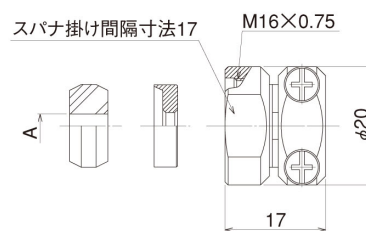

(形状は一例を示す)


| 製品番号          | HRS No.         | A | 質量  | RoHS |
|---------------|-----------------|---|-----|------|
| JR13WCC-4(72) | CL114-2045-0-72 | 4 | 17g | ○    |
| JR13WCC-5(72) | CL114-2046-3-72 | 5 | 17g |      |
| JR13WCC-6(72) | CL114-2047-6-72 | 6 | 17g |      |

| 製品番号           | HRS No.         | A  | 質量  | RoHS |
|----------------|-----------------|----|-----|------|
| JR13WCC-7(72)  | CL114-2048-9-72 | 7  | 17g | ○    |
| JR13WCC-8(72)  | CL114-2049-1-72 | 8  | 17g |      |
| JR13WCC-9(72)  | CL114-2050-0-72 | 9  | 17g |      |
| JR13WCC-10(72) | CL114-2051-3-72 | 10 | 17g |      |

### ●ビスなしタイプ



JR13WCCA-10(72)

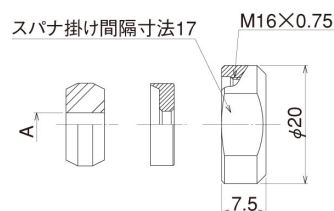

(形状は一例を示す)

| 製品番号           | HRS No.         | A | 質量  | RoHS |
|----------------|-----------------|---|-----|------|
| JR13WCCA-4(72) | CL114-2069-9-72 | 4 | 12g | ○    |
| JR13WCCA-5(72) | CL114-2070-8-72 | 5 | 12g |      |
| JR13WCCA-6(72) | CL114-2071-0-72 | 6 | 12g |      |

| 製品番号            | HRS No.         | A  | 質量  | RoHS |
|-----------------|-----------------|----|-----|------|
| JR13WCCA-7(72)  | CL114-2072-3-72 | 7  | 12g | ○    |
| JR13WCCA-8(72)  | CL114-2073-6-72 | 8  | 12g |      |
| JR13WCCA-9(72)  | CL114-2074-9-72 | 9  | 12g |      |
| JR13WCCA-10(72) | CL114-2075-1-72 | 10 | 12g |      |

(注) 1. ケーブルシース外径：A±0.2mmをご使用下さい。

2. ビスなしタイプのコードクランプは、ご使用になるケーブルでケーブルクランプ力をご確認の上ご使用願います。