



### ■ ストレートプラグ

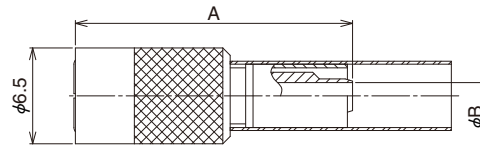

製品番号	HRS No.	適合ケーブル	A	φB	RoHS
UM-QP-1.5VCR3A (40)	318-0190-0 40	1.5D-2V	18.8	1.8	○
UM-QP-1.5WCR3A (40)	318-0176-0 40	1.5D-2W	18.8	1.8	
UM-QP-2.5CR3A (40)	318-0164-0 40	2.5D-2V	21.1	2.8	

※形状図は代表例です。


### ■ L曲がりプラグ

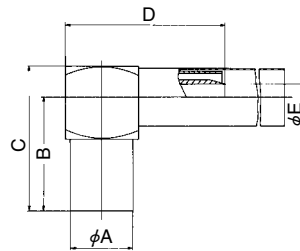

製品番号	HRS No.	適合ケーブル	A	B	C	D	φE	RoHS
UM-QLP-1.5-6 (40)	318-0162-5 40	1.5D-2V	6.3	10.4	13.3	14.1	1.8	○
UM-QLP-1.5W-6 (40)	318-0163-8 40	1.5D-2W	6.3	10.4	13.3	14.1	1.8	
UM-QLP-2.5CR4A (40)	318-0166-6 40	2.5D-2V	6.5	10.3	13.6	16.6	2.8	


※形状図は代表例です。

### ■ ストレートジャック

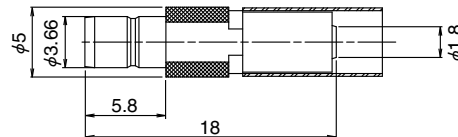

製品番号	HRS No.	適合ケーブル	RoHS
UM-QJ-1.5VCR3A (40)	318-0215-0 40	1.5D-2V	○

### ■ パネルジャック

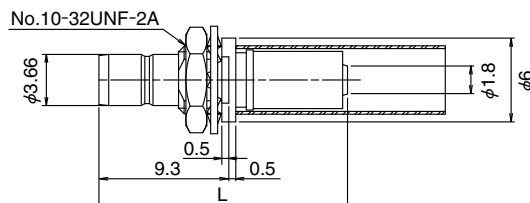

製品番号	HRS No.	適合ケーブル	L	RoHS
UM-QPJ-1.5VCR3B (40)	318-0203-0 40	1.5D-2V	17.8	○
UM-QPJ-FHSB-1 (40)	318-0220-0 40	CO-6F.FH-SB	13.4	

※形状図は代表例です

X.FL  
W.FL2  
W.FL  
N.FL  
U.FL  
E.FL  
H.FL  
FL

MS-180  
MS-156C  
MS-162B  
MS-151NB

1.85mm  
2.4mm  
2.92mm  
SMPM  
SMP

MMCX  
N  
BNC  
TNC  
HRM (SMA)  
N.U.M (SMB)

UM  
MSS  
PO6  
POB  
POD  
POD1

PO51M\_02M\_21M  
PO51\_P072  
MRF14

COMPONENT

BNC75  
H.FL75  
PL71  
PL75  
PL76  
NF

変換アダプタ  
結線工具  
変換表