

●ジュラコンワッシャー ●POM washer ●POM垫圈

スペーサー
の選定1 黄銅
スペーサー2 ジュラコン
スペーサー3 ステンレス
スペーサー4 スチール
スペーサー5 PPS
スペーサー6 PBT
スペーサー7 エコ
スペーサー8 アルミ
スペーサー9 ベーク
スペーサー10 ナイロン・レ
ン
スペーサー11 ビーク
スペーサー12 ABS
スペーサー13 LED取付
スペーサー14 D-Sub取付
スペーサー15 PTFE
スペーサー16 セラミックス・ガラス
スペーサー17 チタン
スペーサー18 ポリカーボネート
スペーサー19 ガラエボ
スペーサー20 樹脂
ワッシャー21 ゴム
ワッシャー22 金属
ワッシャー23 樹脂
ワッシャー24 樹脂ネジ/
ボルト/ナット25 金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー26 ピンヘッダー
丸ピン26 ピンヘッダー
角ピン

27 基板用端子

28 インサート
ナット29 ローレット
ツマミ・ナット

30 精密シャフト

31 全ネジ

32 光ファイバー
保護チューブ


33 ばねポスト

仕様

- ・材質/ジュラコン (POM)
- ・色 /乳白色
- ・耐熱温度/1.82MPa...110℃
- ・UL規格/UL94-HB (材料)
- ・RoHS対応製品



CC-0000-00

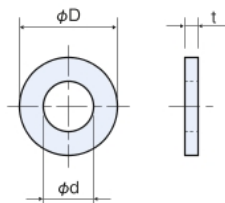

d	D	t	品番	d	D	t	品番	d	D	t	品番	d	D	t	品番
1.7	4.0	0.2	CC-1704-02	2.8	7.5	0.2	CC-2675-02	3.2	9.0	0.2	CC-0309-02	4.2	7.0	0.2	CC-0407-02
		0.3	CC-1704-03			0.3	CC-2675-03			0.3	CC-0309-03			0.3	CC-0407-03
		0.5	CC-1704-05			0.5	CC-2675-05			0.5	CC-0309-05			0.5	CC-0407-05
		0.8	CC-1704-08			0.8	CC-2675-08			0.8	CC-0309-08			0.8	CC-0407-08
		1.0	CC-1704-10			1.0	CC-2675-10			1.0	CC-0309-10			1.0	CC-0407-10
2.2	4.0	0.2	CC-0204-02	3.2	8.0	0.2	CC-2608-02	3.2	10.0	1.5	CC-0309-15	4.2	7.0	1.5	CC-0407-15
		0.3	CC-0204-03			0.3	CC-2608-03			2.0	CC-0309-20			2.0	CC-0407-20
		0.5	CC-0204-05			0.5	CC-2608-05			2.5	CC-0309-25			2.5	CC-0407-25
		0.8	CC-0204-08			0.8	CC-2608-08			3.0	CC-0309-30			3.0	CC-0407-30
		1.0	CC-0204-10			1.0	CC-2608-10			5.0	CC-0309-50			5.0	CC-0407-50
2.2	4.3	0.2	CC-0243-02	3.2	6.0	0.2	CC-0306-02	3.2	10.0	0.2	CC-0310-02	4.2	8.0	0.2	CC-0408-02
		0.3	CC-0243-03			0.3	CC-0306-03			0.3	CC-0310-03			0.3	CC-0408-03
		0.5	CC-0243-05			0.5	CC-0306-05			0.5	CC-0310-05			0.5	CC-0408-05
		0.8	CC-0243-08			0.8	CC-0306-08			0.8	CC-0310-08			0.8	CC-0408-08
		1.0	CC-0243-10			1.0	CC-0306-10			1.0	CC-0310-10			1.0	CC-0408-10
2.2	5.0	0.2	CC-0205-02	3.2	6.5	0.2	CC-0365-02	3.2	11.0	1.5	CC-0310-15	4.2	9.0	0.2	CC-0409-02
		0.3	CC-0205-03			0.3	CC-0365-03			2.0	CC-0310-20			0.3	CC-0409-03
		0.5	CC-0205-05			0.5	CC-0365-05			2.5	CC-0310-25			0.5	CC-0409-05
		0.8	CC-0205-08			0.8	CC-0365-08			3.0	CC-0310-30			0.8	CC-0409-08
		1.0	CC-0205-10			1.0	CC-0365-10			5.0	CC-0310-50			1.0	CC-0409-10
2.8	5.0	0.2	CC-0255-02	3.2	7.0	0.2	CC-0307-02	3.2	11.0	0.2	CC-0311-02	4.2	9.0	1.5	CC-0409-15
		0.3	CC-0255-03			0.3	CC-0307-03			0.3	CC-0311-03			2.0	CC-0409-20
		0.5	CC-0255-05			0.5	CC-0307-05			0.5	CC-0311-05			2.5	CC-0409-25
		0.8	CC-0255-08			0.8	CC-0307-08			8.0	CC-0311-08			3.0	CC-0409-30
		1.0	CC-0255-10			1.0	CC-0307-10			1.0	CC-0311-10			5.0	CC-0409-50
2.8	5.0	0.2	CC-2605-02	3.2	7.0	1.5	CC-0307-15	3.2	11.0	1.5	CC-0311-15	4.2	10.0	0.2	CC-0410-02
		0.3	CC-2605-03			2.0	CC-0307-20			2.0	CC-0311-20			0.3	CC-0410-03
		0.5	CC-2605-05			2.5	CC-0307-25			2.5	CC-0311-25			0.5	CC-0410-05
		0.8	CC-2605-08			3.0	CC-0307-30			3.0	CC-0311-30			0.8	CC-0410-08
		1.0	CC-2605-10			5.0	CC-0307-50			5.0	CC-0311-50			1.0	CC-0410-10
2.7	6.0	0.2	CC-2606-02	3.2	8.0	0.2	CC-0308-02	3.2	12.0	0.2	CC-0312-02	4.2	10.0	1.5	CC-0410-15
		0.3	CC-2606-03			0.3	CC-0308-03			0.3	CC-0312-03			2.0	CC-0410-20
		0.5	CC-2606-05			0.5	CC-0308-05			0.5	CC-0312-05			2.5	CC-0410-25
		0.8	CC-2606-08			0.8	CC-0308-08			0.8	CC-0312-08			3.0	CC-0410-30
		1.0	CC-2606-10			1.0	CC-0308-10			1.0	CC-0312-10			5.0	CC-0410-50
2.8	7.0	0.2	CC-2607-02	3.2	8.0	1.5	CC-0308-15	3.2	12.0	1.5	CC-0312-15	4.2	10.0	1.5	CC-0410-15
		0.3	CC-2607-03			2.0	CC-0308-20			2.0	CC-0312-20			2.0	CC-0410-20
		0.5	CC-2607-05			2.5	CC-0308-25			2.5	CC-0312-25			2.5	CC-0410-25
		0.8	CC-2607-08			3.0	CC-0308-30			3.0	CC-0312-30			3.0	CC-0410-30
		1.0	CC-2607-10			5.0	CC-0308-50			5.0	CC-0312-50			5.0	CC-0410-50

ご注文個数 50個～