

●セラミックスワッシャー ●Ceramics washer ●陶瓷垫圈

スペーサー
の選定


- 1 黄銅
スペーサー
- 2 ジュラコン
スペーサー
- 3 ステンレス
スペーサー
- 4 スチール
スペーサー
- 5 PPS
スペーサー
- 6 PBT
スペーサー
- 7 エコ
スペーサー
- 8 アルミ
スペーサー
- 9 ベーク
スペーサー
- 10 ナイロン・レニー
スペーサー
- 11 ビーク
スペーサー
- 12 ABS
スペーサー
- 13 LED取付
スペーサー
- 14 D-Sub取付
スペーサー
- 15 PTFE
スペーサー
- 16 セラミックス・ガラス
スペーサー
- 17 チタン
スペーサー
- 18 ポリカーボネート
スペーサー
- 19 ガラエボ
スペーサー

仕 様

- ・材 質／アルミナ96
- ・処 理／両面研磨
- ・色 ／白
- ・耐熱温度／1300℃
- ・RoHS対応製品



RR-0000-00

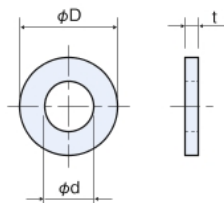

d	D	t	品 番	d	D	t	品 番
2.8	5.0	1.0	RR-2605-10	6.3	12.0	1.0	RR-0612-10
		1.5	RR-2605-15			1.5	RR-0612-15
		2.0	RR-2605-20			2.0	RR-0612-20
3.3	6.0	1.0	RR-0306-10	8.3	15.0	1.0	RR-0815-10
		1.5	RR-0306-15			1.5	RR-0815-15
		2.0	RR-0306-20			2.0	RR-0815-20
4.3	8.0	1.0	RR-0408-10	10.3	20.0	1.0	RR-1020-10
		1.5	RR-0408-15			1.5	RR-1020-15
		2.0	RR-0408-20			2.0	RR-1020-20
5.3	10.0	1.0	RR-0510-10	12.3	25.0	1.0	RR-1225-10
		1.5	RR-0510-15			1.5	RR-1225-15
		2.0	RR-0510-20			2.0	RR-1225-20
6.3	10.0	1.0	RR-0610-10	ご注文個数 10個～			
		1.5	RR-0610-15				
		2.0	RR-0610-20				

無機質のアルミナ96で作られたセラミックスワッシャーは

株式会社廣杉計器と大塚セラミックス株式会社が共同開発した商品で、耐絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、高強度を兼ね備えた、新素材の製品です。

20 樹脂
ワッシャー21 ゴム
ワッシャー22 金属
ワッシャー23 樹脂
ブッシュ24 樹脂ネジ/
ボルト/ナット25 金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー26 ビンヘッダー
丸ピン26 ビンヘッダー
角ピン

27 基板用端子

28 インサート
ナット29 ローレット
ツマミ・ナット

30 精密シャフト

31 全ネジ

32 光ファイバー
保護チューブ

33 ばねポスト