


●赤ファイバーワッシャー ●Fiber washer (red) ●红纤维垫圈

スペーサー
の選定


- 1 黄銅
スペーサー
- 2 ジュラコン
スペーサー
- 3 ステンレス
スペーサー
- 4 スチール
スペーサー
- 5 PPS
スペーサー
- 6 PBT
スペーサー
- 7 エコ
スペーサー
- 8 アルミ
スペーサー
- 9 ベーク
スペーサー
- 10 ナイロン・レニー
スペーサー
- 11 ビーク
スペーサー
- 12 ABS
スペーサー
- 13 LED取付
スペーサー
- 14 D-Sub取付
スペーサー
- 15 PTFE
スペーサー
- 16 セラミック・ガラス
スペーサー
- 17 チタン
スペーサー
- 18 ポリカーボネート
スペーサー
- 19 ガラエボ
スペーサー

仕 様

- ・材 質／ファイバー
- ・色 ／赤
- ・耐熱温度／連続105℃
- ・UL規格／UL94-HB (材料)
- ・RoHS対応製品

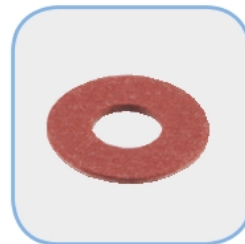

EE-0000-00R

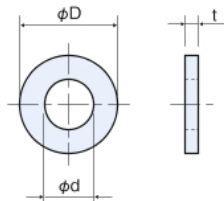

d	D	t	品 番
2.0	4.5	0.35	EE-0245-35R
	6.0	0.35	EE-0260-35R
2.6	5.0	0.5	EE-2650-05R
	6.0	0.5	EE-2660-05R
	7.5	0.5	EE-2675-05R
3.0	6.0	0.5	EE-0306-05R
	8.0	0.5	EE-0308-05R
4.0	8.0	0.5	EE-0408-05R
	10.0	0.8	EE-0410-08R
	10.0	1.6	EE-0410-16R
5.0	10.0	0.8	EE-0510-08R
	12.0	0.8	EE-0512-08R
6.0	11.5	0.8	EE-0611-08R
	13.0	1.0	EE-0613-10R
8.0	16.0	1.2	EE-0816-12R
	18.0	1.6	EE-0818-16R

ご注文個数 50個～

20 樹脂
ワッシャー21 ゴム
ワッシャー22 金属
ワッシャー23 樹脂
ブッシュ24 樹脂ネジ/
ボルト/ナット25 金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー26 ビンヘッダー
丸ピン26 ビンヘッダー
角ピン

27 基板用端子

28 インサート
ナット29 ローレット
ツマミ・ナット

30 精密シャフト

31 全ネジ

32 光ファイバー
保護チューブ

33 ばねポスト