


●セットワッシャー ●Set washers ●組套垫圈

仕 様

- ・材 質／PC（ポリカーボネート）
- ・色 ／透明
- ・熱変形温度／1.82MPa…130℃
- ・U L 規 格／UL94V-2（材料）
- ・RoHS対応製品

PCWS-0000-00 ポリカーボネートセットワッシャー

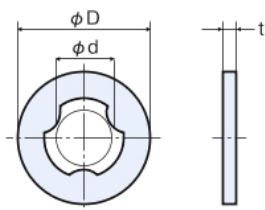

呼径	d	D	t	品 番
M3	2.8	8.0	0.5	PCWS-0308-05
M4	3.65	10.0	0.8	PCWS-0410-08
M5	4.6	12.0	0.8	PCWS-0512-08
M6	5.5	13.0	1.0	PCWS-0613-10

ご注文個数 50個～

スペーサー
の選定黄銅
スペーサー 1ジュラコン
スペーサー 2ステンレス
スペーサー 3スチール
スペーサー 4PPS
スペーサー 5PBT
スペーサー 6エコ
スペーサー 7アルミ
スペーサー 8ベーク
スペーサー 9ナイロン・レニー
スペーサー 10ビーク
スペーサー 11ABS
スペーサー 12LED取付
スペーサー 13D-Sub取付
スペーサー 14PTFE
スペーサー 15セラミックス・ガラス
スペーサー 16チタン
スペーサー 17ポリカーボネート
スペーサー 18ガラエポ
スペーサー 19樹脂
ワッシャー 20ゴム
ワッシャー 21金属
ワッシャー 22樹脂
ブッシュ 23樹脂ネジ/
ボルト/ナット 24金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー 25ピンヘッダー
丸ピン 26ピンヘッダー
角ピン 26

基板用端子 27

インサート
ナット 28ローレット
ツマミ・ナット 29

精密シャフト 30

全ネジ 31

光ファイバー
保護チューブ 32

ばねポスト 33

特徴



セットワッシャー

