

●ピーク六角穴付ボルト, 止めネジ ●PEEK cap bolt, set screw ●PEEK内六角螺钉, 紧固螺钉

仕様

- ・材質 PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)
- ・色 /うす茶
- ・熱変形温度 /1.82MPa...152℃
- ・UL規格 /UL94V-0 (材料)


RoHS対応製品



スペーサー
の選定

- 黄銅 1
- ジュラコン 2
- ステンレス 3
- スチール 4
- PPS 5
- PBT 6
- エコ 7
- アルミ 8
- ベーク 9
- ナイロン・レニー 10
- ピーク 11
- ABS 12
- LED取付 13
- D-Sub取付 14
- PTFE 15
- セラミックス・ガラス 16
- チタン 17
- ポリカーボネート 18
- ガラエポ 19
- 樹脂 20
- ゴム 21
- 金属 22
- 樹脂 23
- 樹脂ネジ/ 24
- 金属ネジ/ボルト/ 25
- ピンヘッダー 26
- ピンヘッダー 26
- 基板用端子 27
- インサート 28
- ローレット 29
- 精密シャフト 30
- 全ネジ 31
- 光ファイバー 32
- ばねポスト 33


PEC-0000 六角穴付ボルト

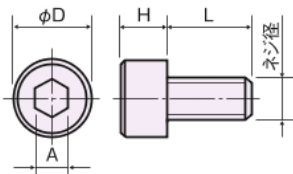

ネジ径 (ピッチ)	D-H-A	L	品番	ネジ径 (ピッチ)	D-H-A	L	品番	ネジ径 (ピッチ)	D-H-A	L	品番
M3 (0.5)	5.5-3-2.5	6	PEC-0306	M5 (0.8)	8.5-5-4	6	PEC-0506	M8 (1.25)	13-8-6	10	PEC-0810
		8	PEC-0308			8	PEC-0508			12	PEC-0812
		10	PEC-0310			10	PEC-0510			15	PEC-0815
		12	PEC-0312			12	PEC-0512			20	PEC-0820
		15	PEC-0315			15	PEC-0515			25	PEC-0825
		20	PEC-0320			20	PEC-0520			30	PEC-0830
		25	PEC-0325			25	PEC-0525			35	PEC-0835
		50	PEC-0350			30	PEC-0530			40	PEC-0840
M4 (0.7)	7-4-3	6	PEC-0406	M6 (1.0)	10-6-5	100	PEC-5100	M10 (1.5)	16-10-8	100	PEC-8100
		8	PEC-0408			10	PEC-0610			15	PEC-1015
		10	PEC-0410			12	PEC-0612			20	PEC-1020
		12	PEC-0412			15	PEC-0615			25	PEC-1025
		15	PEC-0415			20	PEC-0620			30	PEC-1030
		20	PEC-0420			25	PEC-0625			35	PEC-1035
		25	PEC-0425			30	PEC-0630			40	PEC-1040
		30	PEC-0430			35	PEC-0635			20	PEC-1220
		40	PEC-0440			40	PEC-0640			25	PEC-1225
		100	PEC-4100			100	PEC-6100			30	PEC-1230
										35	PEC-1235
										40	PEC-1240

ご注文個数 10個～

PEH-F 六角穴付止めネジ

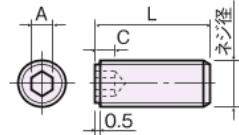

ネジ径	ピッチ-A-C	L	品番
M3	0.5-1.5-2	4	PEH-0304-F
		5	PEH-0305-F
		6	PEH-0306-F
		8	PEH-0308-F
		10	PEH-0310-F
		12	PEH-0312-F
		15	PEH-0315-F
		5	PEH-0405-F
M4	0.7-2-2.5	6	PEH-0406-F
		8	PEH-0408-F
		10	PEH-0410-F
		12	PEH-0412-F
		15	PEH-0415-F
		20	PEH-0420-F
		5	PEH-0505-F
		6	PEH-0506-F
M5	0.8-2.5-3	8	PEH-0508-F
		10	PEH-0510-F
		12	PEH-0512-F
		15	PEH-0515-F
		20	PEH-0520-F
		6	PEH-0606-F
		8	PEH-0608-F
		10	PEH-0610-F
M6	1.0-3-3.5	12	PEH-0612-F
		15	PEH-0615-F
		20	PEH-0620-F
		25	PEH-0625-F
		10	PEH-0810-F
		12	PEH-0812-F
		15	PEH-0815-F
		20	PEH-0820-F
M8	1.25-4-4.5	25	PEH-0825-F
		30	PEH-0830-F

ご注文個数 10個～


(旧品番) PEHS-0000-F

用途・特徴



PEEK 低頭ボルト

- 低頭ボルト、極低頭ボルトは、ネジ頭高さスペースを小さくでき、狭い隙間にも使用可能、相手との干渉もなく便利です。血頭のように血モミをしなくても使用できます。頭部の出っ張りがなくスマートで美的感覚に優れています。樹脂製(PEEK)なので、樹脂の優れた性質も有しています。

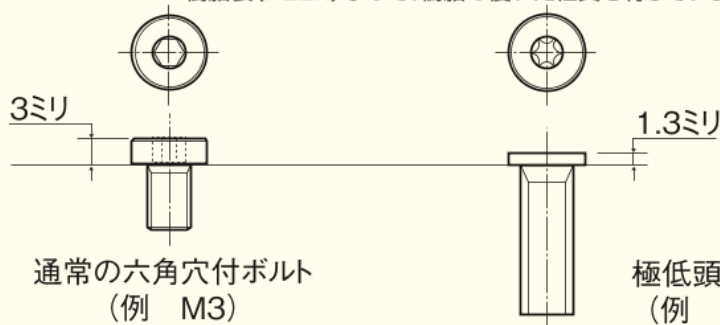

通常の六角穴付ボルト
(例 M3)

極低頭ボルト
(例 M3)

ピーク製品 ボルト・ネジ対象

成形時にネジのピッチズレが生じる為、同材質のナットと組み合わせてご使用下さい。ナットを使用しない場合は、メネジとの嵌合は20mm以下として下さい。