

PCBC/PCNT/PCHS/PCS

●ポリカーボネートボルトキャップ, ナット, 六角穴付止めネジ, イモネジ ●Polycarbonate bolt cap, nut, set screw ●PC螺母, 内六角紧固螺钉


RoHS対応製品

仕様

- ・材質 PC (ポリカーボネート)
- ・色 透明、黒、白
- ・熱変形温度 / 1.82MPa...130℃
- ・UL規格 / UL94V-2 (材料)




PCBC-00ボルトキャップ

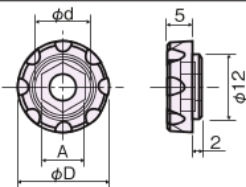

ネジ径	D	A	d	品番
M4	14	7	8.8	PCBC-04
M5	17	8	10	PCBC-05

ご注文個数 10個～

PCNT-00ナット

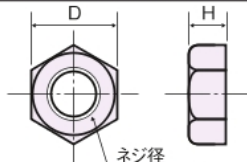


※PCNT-10W, 12Wのみ白色

ネジ径	ピッチ-D	H	品番
M2	0.4-4	1.6	PCNT-02
M2.6	0.45-5	2	PCNT-26
M3	0.5-5.5	2.4	PCNT-03
M4	0.7-7	3.2	PCNT-04
M5	0.8-8	4	PCNT-05
M6	1.0-10	5	PCNT-06
M8	1.25-13	6.5	PCNT-08
M10	1.5-17	8	PCNT-10
			PCNT-10W
M12	1.75-19	10	PCNT-12
			PCNT-12W

ご注文個数 10個～


PCHS-0000六角穴付止めネジ

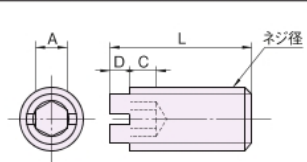

ネジ径 (ピッチ)	D-A-C	L	品番
M3 (0.5)	0.9-0.9-1.7	5	PCHS-0305
		6	PCHS-0306
		8	PCHS-0308
M4 (0.7)	1.2-1.3-2.0	10	PCHS-0310
		4	PCHS-0404
		5	PCHS-0405
		8	PCHS-0408
		10	PCHS-0410

ご注文個数 10個～

PCS-0000イモネジ

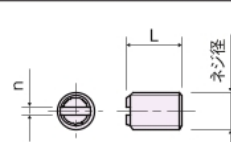


※PCS-0606Bのみ黒色

ネジ径	ピッチ-n	L	品番
M3	0.5-0.8	4	PCS-0304
M4	0.7-1.0	6	PCS-0406
M6	1.0-1.5	6	PCS-0606B

ご注文個数 10個～

PCNT-000ナット

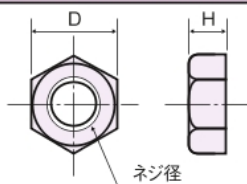

ネジ径	D	H	品番
#4-40	6.35	2.48	PCNT-440
#6-32	7.92	2.89	PCNT-632
#8-32	8.71	3.30	PCNT-832

ご注文個数 10個～

- 1 スペーサーの選定
- 2 黄銅
- 3 ジュロコン
- 4 ステンレス
- 5 スチール
- 6 PPS
- 7 PBT
- 8 エコ
- 9 アルミ
- 10 ベーク
- 11 ナイロン/レニ
- 12 ビーク
- 13 ABS
- 14 LED取付
- 15 D-Sub取付
- 16 PTFE
- 17 セラミック/ガラス
- 18 チタン
- 19 ポリカーボネート
- 20 ガラエボ
- 21 樹脂
- 22 ゴム
- 23 金属
- 24 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 25 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー
- 26 ビンヘッダー丸ピン
- 26 ビンヘッダー角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサートナット
- 29 ローレットツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー保護チューブ
- 33 ばねポスト