

●アルミ六角穴付ボルト ●Aluminum cap bolt ●铝 内六角螺钉

仕様

- ・材質/アルミ
- ・処理/白アルマイト(末記号…なし)  
黒アルマイト(末記号…B)
- ・RoHS対応製品

仕様

- ・材質/アルミ
- ・処理/青アルマイト(末記号…BU)  
金アルマイト(末記号…G)  
赤アルマイト(末記号…R)



スペーサー  
の選定

黄銅  
スペーサー 1

ジュラコン  
スペーサー 2

ステンレス  
スペーサー 3

スチール  
スペーサー 4

PPS  
スペーサー 5

PBT  
スペーサー 6

エコ  
スペーサー 7

アルミ  
スペーサー 8

ベーク  
スペーサー 9

ナイロン/レニー  
スペーサー 10

ビーク  
スペーサー 11

ABS  
スペーサー 12

LED取付  
スペーサー 13

D-Sub取付  
スペーサー 14

PTFE  
スペーサー 15

ゼミックス/ガス  
スペーサー 16

チタン  
スペーサー 17

ポリカーボネート  
スペーサー 18

ガラエポ  
スペーサー 19

樹脂  
ワッシャー 20

ゴム  
ワッシャー 21

金属  
ワッシャー 22

樹脂  
ブッシュ 23

樹脂ネジ/  
ボルト/ナット 24

金属ネジ/ボルト/  
ナット/ワッシャー 25

ピンヘッダー  
丸ピン 26

ピンヘッダー  
角ピン 26

基板用端子 27

インサート  
ナット 28

ローレット  
ツマミ・ナット 29

精密シャフト 30

全ネジ 31

光ファイバー  
保護チューブ 32


ばねポスト 33

材料資料

材料資料

材料資料

## ACBT-0000/B/BU/G/R六角穴付ボルト

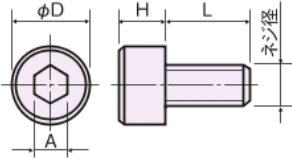

※tは六角の深さです

ネジ径 (ピッチ)	D-H-A	t	L	品番	L	品番	L	品番	L	品番		
M3 (0.5)	5.5-3-2.5	1.3	8	ACBT-0308	8	ACBT-0308B	8	ACBT-0308BU	8	ACBT-0308G	8	ACBT-0308R
			10	ACBT-0310	10	ACBT-0310B	10	ACBT-0310BU	10	ACBT-0310G	10	ACBT-0310R
			15	ACBT-0315	15	ACBT-0315B	15	ACBT-0315BU	15	ACBT-0315G	15	ACBT-0315R
			20	ACBT-0320	20	ACBT-0320B	20	ACBT-0320BU	20	ACBT-0320G	20	ACBT-0320R
			25	ACBT-0325	25	ACBT-0325B	25	ACBT-0325BU	25	ACBT-0325G	25	ACBT-0325R
M4 (0.7)	7-4-3	2.0	10	ACBT-0410	10	ACBT-0410B	10	ACBT-0410BU	10	ACBT-0410G	10	ACBT-0410R
			15	ACBT-0415	15	ACBT-0415B	15	ACBT-0415BU	15	ACBT-0415G	15	ACBT-0415R
			20	ACBT-0420	20	ACBT-0420B	20	ACBT-0420BU	20	ACBT-0420G	20	ACBT-0420R
			25	ACBT-0425	25	ACBT-0425B	25	ACBT-0425BU	25	ACBT-0425G	25	ACBT-0425R
			30	ACBT-0430	30	ACBT-0430B	30	ACBT-0430BU	30	ACBT-0430G	30	ACBT-0430R
M5 (0.8)	8.5-5-4	2.5	10	ACBT-0510	10	ACBT-0510B	10	ACBT-0510BU	10	ACBT-0510G	10	ACBT-0510R
			12	ACBT-0512	12	ACBT-0512B	12	ACBT-0512BU	12	ACBT-0512G	12	ACBT-0512R
			15	ACBT-0515	15	ACBT-0515B	15	ACBT-0515BU	15	ACBT-0515G	15	ACBT-0515R
			20	ACBT-0520	20	ACBT-0520B	20	ACBT-0520BU	20	ACBT-0520G	20	ACBT-0520R
			25	ACBT-0525	25	ACBT-0525B	25	ACBT-0525BU	25	ACBT-0525G	25	ACBT-0525R
M6 (1.0)	10-6-5	3.0	10	ACBT-0610	10	ACBT-0610B	10	ACBT-0610BU	10	ACBT-0610G	10	ACBT-0610R
			12	ACBT-0612	12	ACBT-0612B	12	ACBT-0612BU	12	ACBT-0612G	12	ACBT-0612R
			15	ACBT-0615	15	ACBT-0615B	15	ACBT-0615BU	15	ACBT-0615G	15	ACBT-0615R
			20	ACBT-0620	20	ACBT-0620B	20	ACBT-0620BU	20	ACBT-0620G	20	ACBT-0620R
			25	ACBT-0625	25	ACBT-0625B	25	ACBT-0625BU	25	ACBT-0625G	25	ACBT-0625R
M8 (1.25)	13-8-6	4.0	20	ACBT-0820	20	ACBT-0820B	20	ACBT-0820BU	20	ACBT-0820G	20	ACBT-0820R
			25	ACBT-0825	25	ACBT-0825B	25	ACBT-0825BU	25	ACBT-0825G	25	ACBT-0825R
			30	ACBT-0830	30	ACBT-0830B	30	ACBT-0830BU	30	ACBT-0830G	30	ACBT-0830R

ご注文個数 10個〜