


**QSC**

**クイック シャフト クランプ**



標準 **在庫品** **RoHS**

- ワンタッチ着脱
- ワンタッチスライドロック
- レバー
- ノブ
- ハンドル & グリップ
- インジケータ & スケール
- アクチュエータユニット
- 取っ手
- ヒンジ & ラッチ
- オイルキャップ & ゲージ
- アジャスターフット & キャスタ
- テンションナー
- ガイドレール
- ガイドローラー
- ベアリングコンポーネント
- スライドレール
- スイッチドッグ
- ダンパー & 防振部品
- プランジャー
- 自動化クランプ
- ワンタッチクランプ
- クランプ & ストップバー
- サポーター & スペーサー
- ワークグリップバー
- ボルト & ナット
- 位置決め部品
- 治具交換システム
- ベース
- パイプ & パキューム
- 吊具
- 工場用無線機器
- 各種サービス

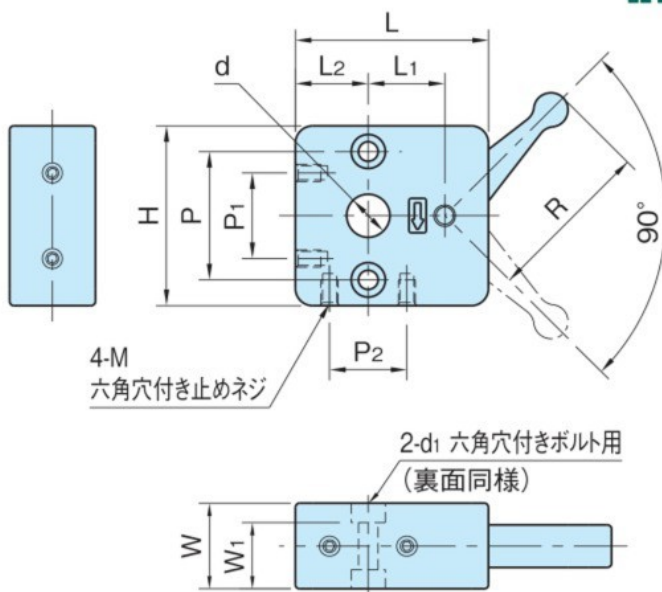

★ **One Point**  
レバー操作で簡単シャフトロック

本体、レバー	プッシュバー	板バネ
亜鉛ダイカスト クロムメッキ	青銅鋳物 (CAC402)	SUS304

品番	d	L <sub>2</sub>	L	W	H	R	L <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	W <sub>1</sub>	P	M	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>
<b>QSC10S</b>	10	17	45	20	42	39	17.6	M4	15.5	30	M4×0.7 深さ6	20	18
<b>QSC12S</b>	12						18.8						
<b>QSC14S</b>	14						19.9						
<b>QSC15L</b>	15	20	55	26	50	50	24.1	M5	20.5	35	M5×0.8 深さ8	20	20
<b>QSC16L</b>	16						24.7						
<b>QSC20L</b>	20						27						

品番	質量 (g)	価格	適用シャフト (h9)
<b>QSC10S</b>	228	3,500	φ10
<b>QSC12S</b>	224	3,500	φ12
<b>QSC14S</b>	220	3,500	φ14
<b>QSC15L</b>	428	4,000	φ15
<b>QSC16L</b>	418	4,000	φ16
<b>QSC20L</b>	359	4,000	φ20