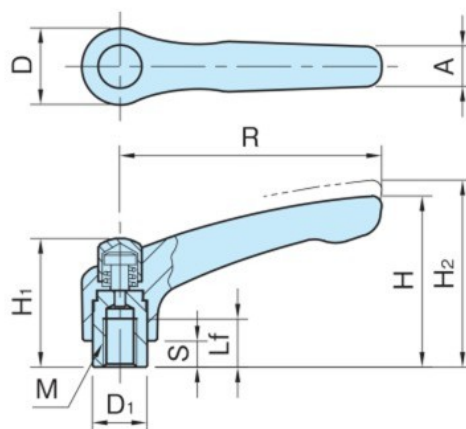
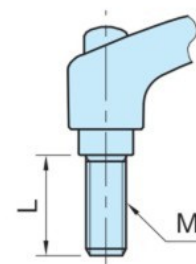


FKFP-SUS,FKRP-SUS

クランプレバー(プロテクトキャップ)

標準在庫品 R-NS SUS 追加加工可 ネジ P. 2200

FKFP-SUS
(メネジ)FKRP-SUS
(オネジ)

レバー	キャップ、ネジ部
SCS13 (SUS304相当) 電解研磨	SUS303

サイズ	R	M	H	D	H ₁	H ₂	D ₁	S	A	歯数
FKFP-SUS 6	65	M 6×1	42.5	19	32	45.5	13.5	6.5	10	20
FKRP-SUS 8		M 8×1.25								
10	80	M10×1.5	54.5	22	41.5	58.5	16	10	11	22

特 長

ラウンド形状のキャップは圧入固定で、ゴミや埃などの汚れが溜まりにくくなっています。又材質的にも耐候性・耐薬品性に優れ、食品業界など洗浄剤や滅菌剤が使用される業界に最適です。

技術データ

■オネジ締付力

サイズ	FKRP-SUS		
	6	8	10
ネ ジ 径	M6	M8	M10
回 し 半 径 (mm)	55	55	70
許 容 荷 重 (N)	120	290	445
許 容 締 付 力 (kN)	4.3	8	12.8

