

QLCA

カムレバー

標準 在庫品

RoHS

無電解
ニッケル

追加加工可

ネジ
P. 2200

イマオ
WEB 製品ムービー公開

IMAO



(メネジ)

QLCA

(四三酸化鉄皮膜)



(オネジ)



(メネジ)

QLCA-NP

(無電解ニッケルメッキ)




(オネジ)

タイプ	レバー	丸ナット、ワッシャー	オネジ
QLCA	SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜	S45C 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜	SCM435 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜
QLCA-NP	SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ	S45C 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ	SCM435 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ

★One Point

クランプ、アンクランプが
簡単にできます

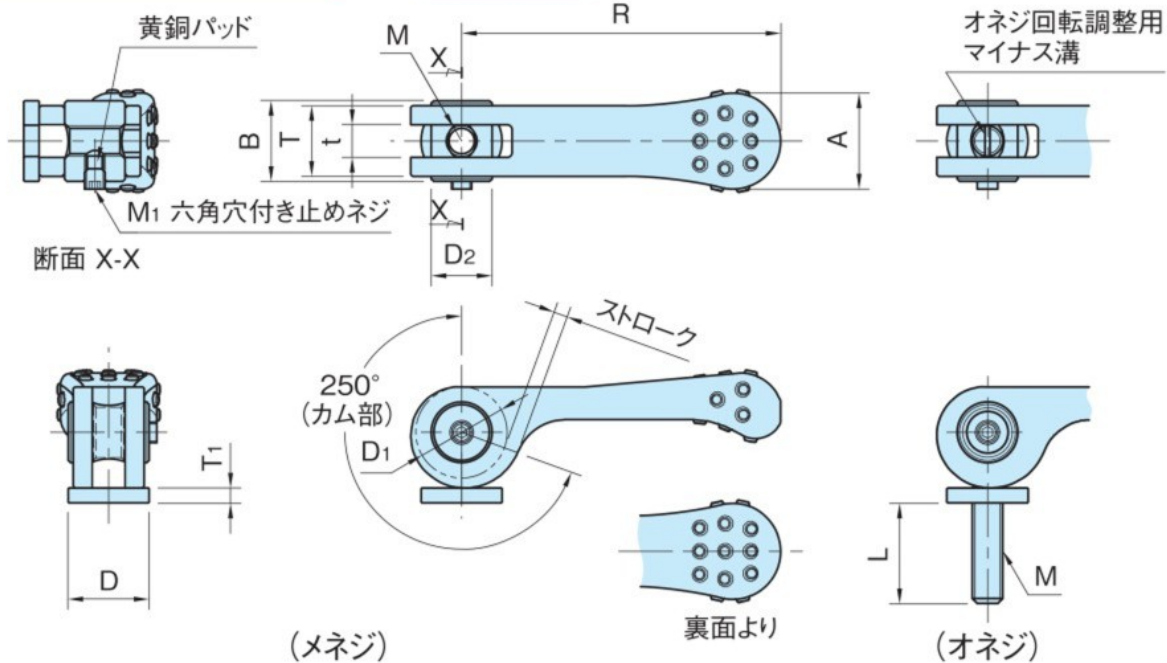

サイズ	D ₁	R	A	D	T ₁	M	T	t	B	D ₂	M ₁
QLCA	04	12	40	14	12	M 4×0.7	10	4.5	12	8	M3×0.5-3L
	05	15	50	16	14		12	5.5	14	10	
QLCA-NP	06	18	63	19	16	M 6×1	14	6.5	16	12	M4×0.7-4L
	08	22	80	24	20		18	9	20	15	
	10	28	100	30	25		5	M10×1.5	23	11	

サイズ	クランプ ストローク	レバー荷重 (N)	クランプ力 (kN)	クランプ 機構
QLCA	04	1.8	80	0.9
	05	2.3	100	1.3
QLCA-NP	06	2.7	150	2.4
	08	3.3	200	3.6
	10	4.3	300	4.8

スパイラルカム
カム角度 4°