

QLCL

カムレバー

標準在庫品

RoHS

無電解
ニッケル

追加工可

ネジ P.
カット 2200


IMAO



★One Point

クランプ、アンクランプが簡単にできます
クランプ完了がクリック感で分かります

レバー	丸ナット、ワッシャー	オネジ
SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ	S45C 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ	SCM435 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ

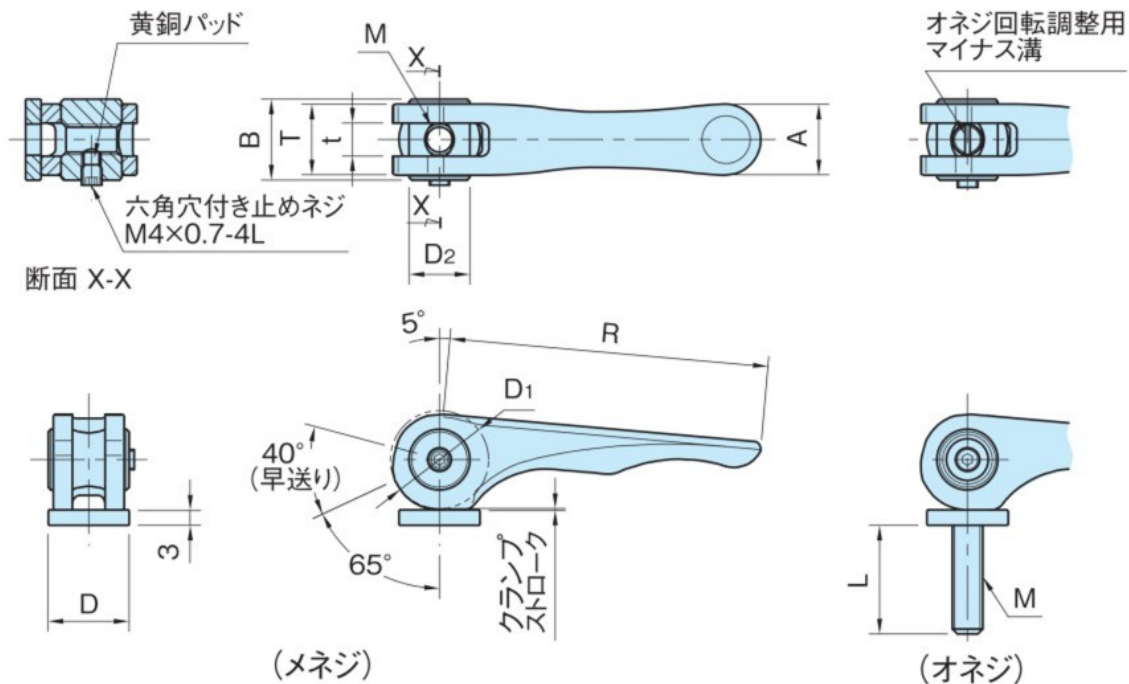

サイズ		D ₁	R	A	D	M	T	t	B	D ₂	クランプ ストローク
QLCL-NP	06	19.4	63	14	16	M6×1	14	6.5	16	12	0.3
	08	23.2	80	18	20	M8×1.25	18	9	20	15	0.4

サイズ	早送り ストローク	レバー荷重 (N)	クランプ力 (kN)	クランプ 機構
QLCL-NP	0.8	40	0.7	スパイラルカム カム角度 2°
		50	1.4	