

ALCK

アルミ クロス ノブ

標準在庫品

RoHS



追加工可

ネジ組付け P. 2202

追加工可

回り止め穴加工 P. 2206

IMAO

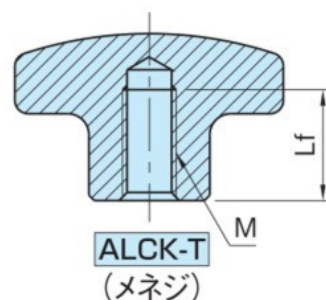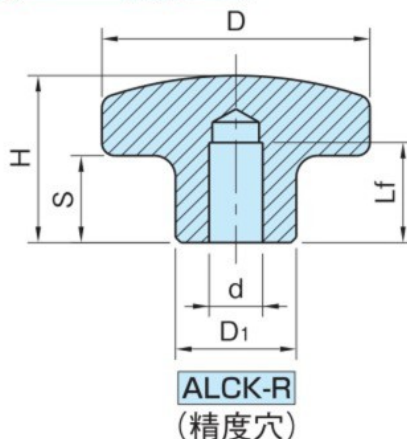

本体

アルミ合金 (AC4B)
バフ研磨

品 番		D	d (H9)	M	H	D1	S	Lf	質量 (g)	価 格
精度穴	メネジ									
ALCK40R	ALCK40T	40	8	M 8×1.25	25	14	14	15	30	1,850
ALCK50R	ALCK50T	50	10	M10×1.5	32	18	20	18	60	2,100
ALCK63R	ALCK63T	63	12	M12×1.75	40	25	25	22	90	2,900
ALCK80R	ALCK80T	80	16	M16×2	50	26.5	30	28	180	4,100

注意事項

バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。

参照ページ

ALCK-Rは回り止め穴加工を承ります。(P. 2206 参照)

ネジ組付けを承ります!

詳しくは、
P.2202ワンタッチ
着脱ワンタッチ
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル
& グリップインジケータ
& スケールアクチュエータ
ユニット

取っ手

ヒンジ
& ラッチオイルキャップ
& ゲージアジャスター
フット
& キャスタ

テンショナー

ガイド
レールガイド
ローラーベアリング
コンポーネントスライド
レールスイッチ
ドッグダンパー
& 防振部品

ブランジャー

自動化
クランプワンタッチ
クランプクランプ
& ストップバーサポーター
& スペーサーワーク
グリップバーボルト
& ナット位置決め
部品治具交換
システム

ベース

パイプ
& バキューム

吊具

工場用
無線機器各種
サービス