


HK

ハンド ノブ

標準在庫品 R-NS 追加工可 軸穴加工 P. 2206

IMAO

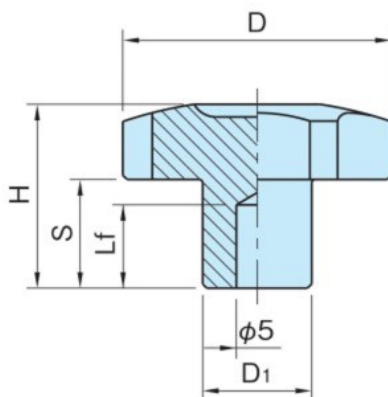

本体

FC200
クロムメッキワンタッチ
着脱ワンタッチ
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル
& グリップインジケータ
& スケールアクチュエータ
ユニット

取っ手

ヒンジ
& ラッチオイルキャップ
& ゲージアジャスター
フット
& キャスタ

テンショナー

ガイド
レールガイド
ローラーベアリング
コンポーネントスライド
レールスイッチ
ドッグダンパー
& 防振部品

ブランジャー

自動化
クランプワンタッチ
クランプクランプ
& ストップバーサポーター
& スパースワーク
グリップボルト
& ナット位置決め
部品治具交換
システム


ベース

パイプ
& バキューム

吊具

工場用
無線機器各種
サービス

使用例・使用方法

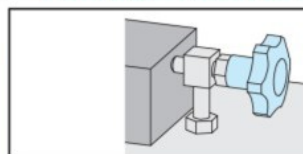

参照ページ



追加工を承ります。(P. 2206 参照)

ALHK

アルミ ハンド ノブ

標準在庫品 R-NS 追加工可 ネジ組付け P. 2202 追加工可 回り止め穴加工 P. 2206

IMAO

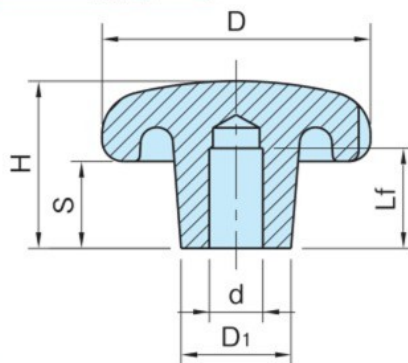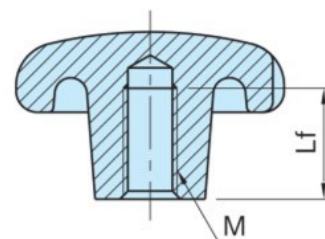ALHK-R
(精度穴)ALHK-T
(メネジ)

本体

アルミ合金(AC4B)
バフ研磨

品番	精度穴	メネジ	D	d (H9)	M	H	D1	S	Lf	質量 (g)	価格
ALHK40R	ALHK40T		40	8	M 8×1.25	25	14	13	15	35	1,850
ALHK50R	ALHK50T		50	10	M10×1.5	32	18	17	18	65	2,300
ALHK63R	ALHK63T		63	12	M12×1.75	40	20	21	22	100	2,900
ALHK80R	ALHK80T		80	16	M16×2	50	25	25	28	220	3,800

注意事項

バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。

参照ページ

追加工を承ります。・ネジ組付け(P. 2202 参照)

ALHK-R: 回り止め穴加工(P. 2206 参照)