

KK

ステンレス ナールド ノブ

標準
在庫品


RoHS

SUS

追加工可

ネジ
組付けP.
2202

IMAO

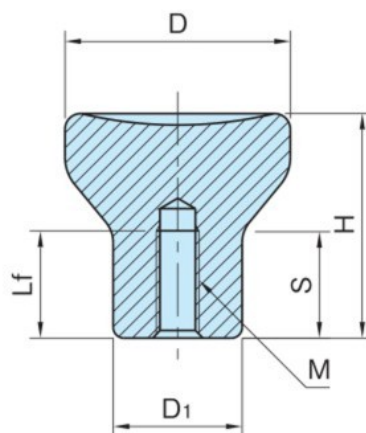

本体

SUS303
電解研磨

品 番	D	M	H	D ₁	S	L _f	質量 (g)	価 格
KK20 -SUS	21	M4×0.7	21	12	10	8	30	1,500
KK20A-SUS		M5×0.8				10		1,500
KK25 -SUS	25	M6×1	25	14	12	14	49	1,700
KK32 -SUS	33	M8×1.25	33	18	15		113	2,200

注意事項

本製品にローレット加工は施されておりません。

ネジ組付けを承ります!



詳しくは、
P.2202

ワンタッチ
着脱ワンタッチ
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル
&グリップインジケータ
&スケールアクチュエータ
ユニット

取っ手

ヒンジ
&ラッチオイルキャップ
&ゲージアジャスター
フット
&キャスト

テンショナー

ガイド
レールガイド
ローラーベアリング
コンポーネントスライド
レールスイッチ
ドッグダンパー
&防振部品

ブラジャ

自動化
クランプワンタッチ
クランプクランプ
&ストッパーサポーター
&スペーサーワーク
グリップボルト
&ナット位置決め
部品治具交換
システム

ベース

パイプ
&バキューム

吊具

工場用
無線機器各種
サービス