

ワンタッチ
着脱ワンタッチ
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル
&グリップインジケータ
&スケールアクチュエータ
ユニット

取っ手

ヒンジ
&ラッチオイルキャップ
&ゲージアジャスター
フット
&キャスタ

テンショナー

ガイド
レールガイド
ローラーベアリング
コンポーネントスライド
レールスイッチ
ドッグダンパー
&防振部品

プランジャー

自動化
クランプワンタッチ
クランプクランプ
&ストッパーサポーター
&スパーサーワーク
グリップパーボルト
&ナット位置決め
部品治具交換
システム

ベース

パイプ
&バキューム

吊具

工場用
無線機器各種
サービス

ALV

アルミ 朝顔型 ハンドル車

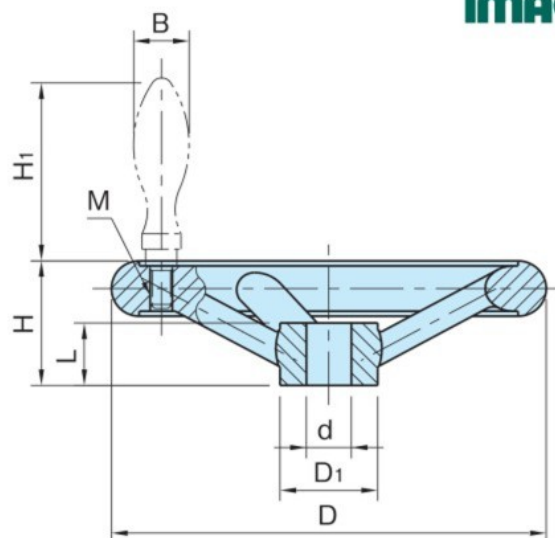
標準在庫品

RoHS

追加工可

同止穴加工 P. 2206

IMAO

ALV-N
(握り用メネジなし)ALV
(握り用メネジあり)
注) 握りは別売品です。

ハンドル車

アルミ合金 (AC4B)
バフ研磨

握り用メネジなし		握り用メネジあり			スポーク 数	D	d (H8)	H	D ₁	L	質量 (g)
品 番	価 格	品 番	M	価 格							
ALV 80N	1,970	ALV 80	M 6×1	2,300	3	80	10	29	24	16	125
ALV100N	2,400	ALV100		2,900		100		33	26	17	220
ALV125N	3,100	ALV125	M 8×1.25	3,300		125	12	36	32	18	305
ALV140N	3,400	ALV140		3,800		140	14	39		19	400
ALV160N	4,400	ALV160	M10×1.5	4,500		160		40	35	20	530
ALV180N	4,900	ALV180		5,400		180	16	43		22	675
ALV200N	6,200	ALV200	M12×1.75	6,800	5	200	18	45	42	24	900
ALV225N	8,400	ALV225		8,900		225	20	48		26	1240
ALV250N	9,800	ALV250		10,200		250	22	50	48	28	1570
ALV280N	12,800	ALV280		14,100		280	24	53		30	2220
ALV315N	15,400	ALV315		16,600		315	26	56	53	33	2490

握り用メネジあり 品 番	推奨 アルミ固定握り (P. 412 参照)				推奨 アルミ回転握り (P. 412 参照)			
	品 番	B	H ₁	価 格	品 番	B	H ₁	価 格
ALV 80	ALG16	16	50	1,180	ALG16R	16	54.5	1,970
ALV100								
ALV125	ALG20	20	64	1,580	ALG20R	20	67	2,400
ALV140								
ALV160	ALG25	25	80	1,700	ALG25R	25	83	3,200
ALV180								
ALV200	ALG32	32	100	2,500	ALG32R	32	105.5	4,500
ALV225								
ALV250								
ALV280								
ALV315								

注意事項

- ・握りは別売品です。別途ご注文ください。
- ・バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。

参照ページ

追加工を承ります。(P. 2206 参照)