


## SRG-S

## ステンレス 回転 握り(小型)

標準 在庫品 RoHS SUS

IMAO

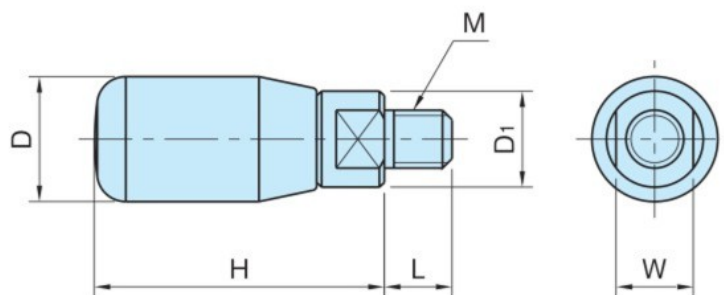

## ★One Point

オールステンレス製のショートタイプ握り

本体

SUS303


| 品 番    | D  | M        | D <sub>1</sub> | H  | L  | W  | 質量<br>(g) | 価 格   |
|--------|----|----------|----------------|----|----|----|-----------|-------|
| SRG10S | 10 | M 5×0.8  | 8              | 23 | 6  | 7  | 16        | 1,470 |
| SRG13S | 13 | M 6×1    | 10             | 30 | 7  | 8  | 27        | 1,580 |
| SRG16S | 16 | M 8×1.25 | 13             | 35 | 8  | 10 | 50        | 1,890 |
| SRG20S | 20 | M10×1.5  | 16             | 40 | 10 | 13 | 90        | 2,500 |

## SRG

## ステンレス 回転 握り

標準 在庫品 RoHS SUS

IMAO

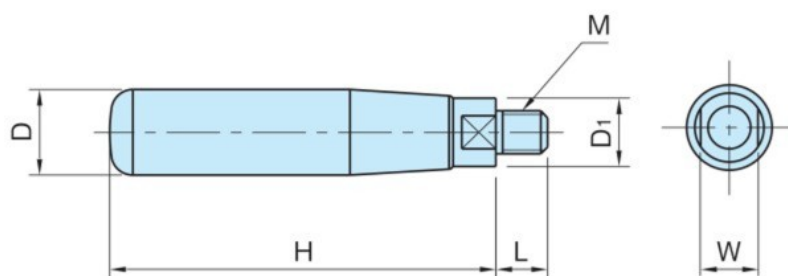

本体

SUS303

| 品 番   | D  | M        | D <sub>1</sub> | H  | L  | W  | 質量<br>(g) | 価 格   |
|-------|----|----------|----------------|----|----|----|-----------|-------|
| SRG10 | 10 | M 5×0.8  | 8              | 45 | 6  | 7  | 25        | 1,790 |
| SRG13 | 13 | M 6×1    | 10             | 57 | 7  | 8  | 55        | 1,890 |
| SRG16 | 16 | M 8×1.25 | 13             | 68 | 8  | 10 | 100       | 2,500 |
| SRG20 | 20 | M10×1.5  | 16             | 80 | 10 | 13 | 180       | 3,300 |