

## NA,GR


## エンプラ製 握り、エンプラ 回転 握り

標準 在庫品

RoHS

材質の特性  
P.2231

IMAO

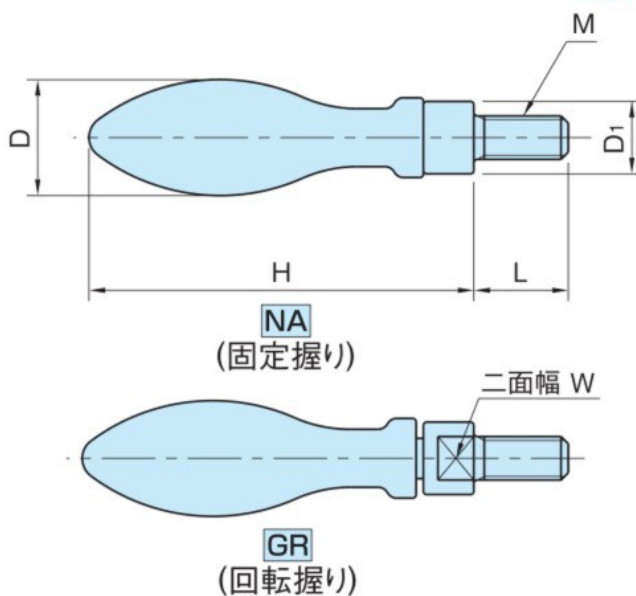

グリップ	シャンク
ポリプロピレン ブラック	SUM22 クロムメッキ

固定握り			回転握り			D	M	D <sub>1</sub>	H	L	W 注)	質量 (g)
品番	価	格	品番	価	格							
NA16	450		GR16	510		16	M 6×1	10	54	13	8	18
NA20	540		GR20	580		20	M 8×1.25	13	67	15	10	30
NA25	690		GR25	750		25	M10×1.5	16	86	18	13	60
NA32	860		GR32	930		32	M12×1.75	20	108	20	17	105

注) WはGRの寸法です。

ワンタッチ  
着脱  
ワンタッチ  
スライドロック  
レバー  
ノブ  
ハンドル  
&グリップ  
インジケータ  
&スケール  
アクチュエータ  
ユニット  
取っ手  
ヒンジ  
&ラッチ  
オイルキャップ  
&ゲージ  
アジャスター  
フット  
&キャスト  
テンショナー  
ガイド  
レール  
ガイド  
ローラー  
ベアリング  
コンポーネント  
スライド  
レール  
スイッチ  
ドッグ  
ダンパー  
&防振部品  
ブランチャー  
自動化  
クランプ  
ワンタッチ  
クランプ  
クランプ  
&ストッパー  
サポーター  
&スペーサー  
ワーク  
グリップパー  
ボルト  
&ナット  
位置決め  
部品  
治具交換  
システム  
ベース  
パイプ  
&バキューム  
吊具  
工場用  
無線機器  
各種  
サービス