

SA,RA

鋼製 握り、鋼製 回転 握り

標準在庫品

RoHS


IMAO




SA
(固定握り)



RA
(回転握り)

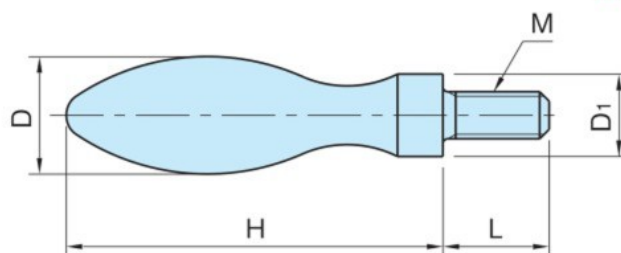

SA
(固定握り)

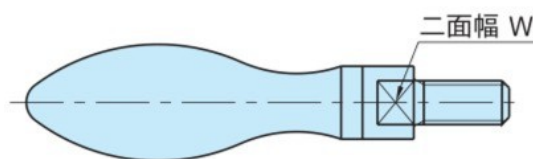

RA
(回転握り)

★One Point
旧JIS準拠

SA (固定握り)

品 番	D	M	D ₁	H	L	質量 (g)	価 格
SA10	10	M 4×0.7	7	32	9	12	220
SA13	13	M 5×0.8	8	40	10	25	250
SA16	16	M 6×1	10	50	13	45	330
SA20	20	M 8×1.25	13	64	15	90	410
SA25	25	M10×1.5	16	80	18	175	580
SA32	32	M12×1.75	20	100	20	355	1,010
SA36	36	M16×2	22	112	22	525	1,580
SA40	40		26	125	24	690	2,100

RA (回転握り)

品 番	D	M	D ₁	H	L	W	質量 (g)	価 格
RA16	16	M 6×1	10	53	13	8	45	760
RA20	20	M 8×1.25	13	67	15	10	90	970
RA25	25	M10×1.5	16	85	18	13	170	1,180
RA32	32	M12×1.75	20	107	20	17	360	1,820
RA36	36	M16×2	22	120	22	19	525	2,400

本体

SUM22
硬質クロムメッキ

ワンタッチ
着脱

ワンタッチ
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル
&グリップ

インジケータ
&スケール

アクチュエータ
ユニット

取っ手

ヒンジ
&ラッチ

オイルキャップ
&ゲージ

アジャスター
フット
&キャスタ

テンショナー

ガイド
レール

ガイド
ローラー

ベアリング
コンポーネント

スライド
レール

スイッチ
ドッグ

ダンパー
&防振部品

ブランジャー

自動化
クランプ

ワンタッチ
クランプ

クランプ
&ストッパー

サポーター
&スパーサー

ワーク
グリップパー

ボルト
&ナット

位置決め
部品

治具交換
システム

ベース

パイプ
&バキューム

吊具

工場用
無線機器

各種
サービス