

PB,PC

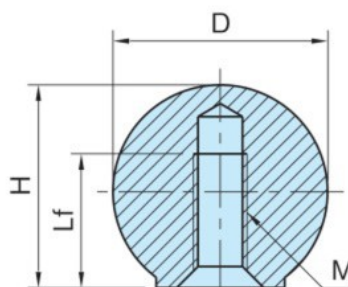
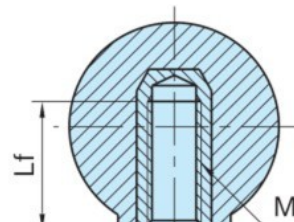
プラスチック 握り玉

標準在庫品

RoHS

材質の特性
P.2231

IMAO

PB-R
(芯金なし、レッド)PC-B
(芯金付き、ブラック)PB
(芯金なし)PC
(芯金付き)★One Point
握り玉の定番

グリップ	芯金 (PCのみ)
ABS樹脂 R:レッド, B:ブラック	黄銅 (カドミウム低減材)

PB (芯金なし)

レッド			ブラック		D	M	H	Lf	質量 (g)
品番	価格		品番	価格					
PB20× 5R	100		PB20× 5B	100	20	M 5×0.8	19	10	5
PB20× 6R	100		PB20× 6B	100		M 6×1			
PB25× 6R	110		PB25× 6B	110	25		24	14	10
PB25× 8R	110		PB25× 8B	110		M 8×1.25			
PB32× 8R	160		PB32× 8B	160	32		30		20
PB32×10R	160		PB32×10B	160		M10×1.5			
PB40×10R	250		PB40×10B	250	40		38	20	40
PB40×12R	250		PB40×12B	250		M12×1.75			
PB50×12R	430		PB50×12B	430	50		48	22	85
PB50×16R	430		PB50×16B	430		M16×2		25	

PC (芯金付き)

レッド			ブラック		D	M	H	Lf	質量 (g)
品番	価格		品番	価格					
PC20× 5R	170		PC20× 5B	170	20	M 5×0.8	19	8	7
PC20× 6R	170		PC20× 6B	170		M 6×1		10	
PC25× 6R	180		PC25× 6B	180	25		24		15
PC25× 8R	210		PC25× 8B	210		M 8×1.25		12	25
PC32× 8R	240		PC32× 8B	240	32		30		30
PC32×10R	290		PC32×10B	290		M10×1.5		15	50
PC40×10R	350		PC40×10B	350	40		38		55
PC40×12R	410		PC40×12B	410		M12×1.75		18	100
PC50×12R	550		PC50×12B	550	50		48		125
PC50×16R	770		PC50×16B	770		M16×2		25	

注意事項

- ・PB(芯金なし)はネジ部が少しテーパになっておりますので途中固くなりますが、最後までねじ込んでご使用ください。
- ・接着剤使用の際は、ABS樹脂適応のものをご使用ください。(セメダイン社 スーパー X No.8008をお勧めします。)

- ・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。