


ALB

アルミ 握り玉

標準在庫品 **RoHS**

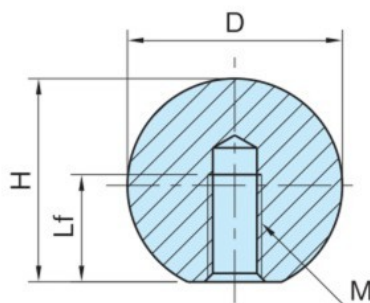

IMAO

本体

アルミ合金 (AC4B)
バフ研磨

★One Point—
手にほどよくフィット

品 番	D	M	H	Lf	質量 (g)	価 格
ALB16	16	M 4×0.7	15	7.2	5	1,020
ALB20	20	M 5×0.8	18	9.1	10	1,070
ALB25	25	M 6×1	22	11	20	1,510
ALB32	32	M 8×1.25	29	14.5	45	2,100
ALB40	40	M10×1.5	37	18	85	3,100
ALB50	50	M12×1.75	46	21	170	4,400



⚠ 注意事項

バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。

SB-SUS

ステンレス 握り玉

標準在庫品 **RoHS** **SUS**

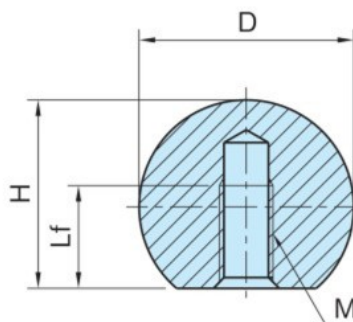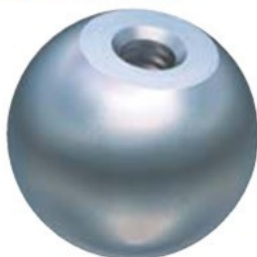

IMAO

本体

SUS304
研磨

★One Point—
防錆に優れたSUS304を使用

品 番	D	M	H	Lf	質量 (g)	価 格
SB20× 5-SUS	20	M 5×0.8	18	10	30	1,800
SB20× 6-SUS		M 6×1		11		1,800
SB25× 6-SUS	25	M 8×1.25	22	14	55	2,000
SB25× 8-SUS				16	125	2,400
SB32× 8-SUS	32	M10×1.5	29	20	120	2,400
SB32×10-SUS				24	250	3,200
SB40×10-SUS	40	M12×1.75	37	24	240	3,200
SB40×12-SUS						

特 長

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。

ワンタッチ
着脱

ワンタッチ
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル
&グリップ

インジケータ
&スケール

アクチュエータ
ユニット

取っ手

ヒンジ
&ラッチ

オイルキャップ
&ゲージ

アジャスター
フット
&キャスタ

テンショナー

ガイド
レール

ガイド
ローラー

ベアリング
コンポーネント

スライド
レール

スイッチ
ドッグ

ダンパー
&防振部品

ブラジャ

自動化
クランプ

ワンタッチ
クランプ

クランプ
&ストッパー

サポーター
&スペーサー

ワーク
グリップ

ボルト
&ナット

位置決め
部品

治具交換
システム

ベース

パイプ
&バキューム

吊具

工場用
無線機器

各種
サービス