

ワンタッチ
着脱ワンタッチ
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル
&グリップインジケーター
&スケールアクチュエータ
ユニット

取っ手

ヒンジ
&ラッチオイルキャップ
&ゲージアジャスター
フット
&キャスタ

テンショナー

ガイド
レールガイド
ローラーベアリング
コンポーネントスライド
レールスイッチ
ドッグダンパー
&防振部品

プランジャー

自動化
クランプワンタッチ
クランプクランプ
&ストッパーサポーター
&スパーサーワーク
グリップパーボルト
&ナット位置決め
部品治具交換
システム

ベース

パイプ
&バキューム

吊具

工場用
無線機器各種
サービス

STS


シャフト スリーブ

標準在庫品

RoHS

SUS

SIKO

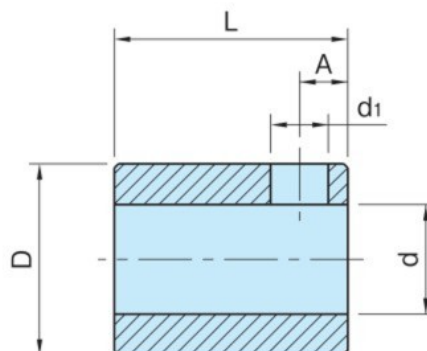

★One Point

対応シャフト径の変換用

*太字が標準品、細字が受注製作品

タイプ	本体
STS	S45C 四三酸化鉄皮膜
STS-S	SUM22L 四三酸化鉄皮膜
STS-DK	
STS-A	
STS-S-SUS	SUS303
STS-SUS	

品番	D (f7)	d (H7)	L	A	d1	質量 (g)	価 格	適用する タイプ
STS- 6S	14	6	17	2.8	4.2	16	660	SDP-04 DE04
STS- 8S		8				14	660	
STS-10S		10				9	660	
STS-12S		12				5	660	
STS-10S-SUS	14	10	17	2.8	4.2	9	1,700	SDP-04-S (受注製作品)
STS-12S-SUS		12				5	1,700	
STS- 8DK	14	8	20	3	5.2	16	800	DK01F DK208,209
STS-10DK		10				10	800	
STS-12DK		12				6	800	
STS-12	20	12	20	3.8	5.5	31	580	SDP-05 SDP-08 SDP-09-N DEPST
STS-14		14				25	580	
STS-15		15				21	610	
STS-16		16				17	610	
STS-12-SUS	20	12	20	3.8	5.5	31	2,100	SDP-09-NS (受注製作品)
STS-14-SUS		14				25	2,100	
STS-15-SUS		15				21	2,100	
STS-16-SUS		16				17	2,100	
STS-12A	30	12	30	4	5.5	135	1,300	SDP-10 DE10 DEP10
STS-14A		14				125	1,300	
STS-15A		15				120	1,300	
STS-16A		16				115	1,300	
STS-18	30	18	30	4	5.5	106	1,300	
STS-20		20				92	1,400	
STS-22		22				77	1,400	
STS-25		25				50	1,400	

特 長

- ・径違いのシャフトに取付けできます。
- ・特注品も承っております。
(価格、納期、注文単位は別途お見積り)

付属品

六角穴付き止めネジ…1本 注2) 注3)

注意事項

- 注1) **STS** 12～16の公差はh9となります。
- 注2) SUS製のシャフトスリーブには、SUS製の止めネジが付属されます。
- 注3) **STS-A** **STS** 18～25にはM4とM5の止めネジが各1本付属されますが、インジケーター側の止めネジサイズにより使い分けてください。