

DHW

ディスク型 ダイアル ハンドル車

標準在庫品

RHS


追加工可

軸穴加工 P. 2206

IMAO



注) 本製品にはインジケータは含まれておりません。

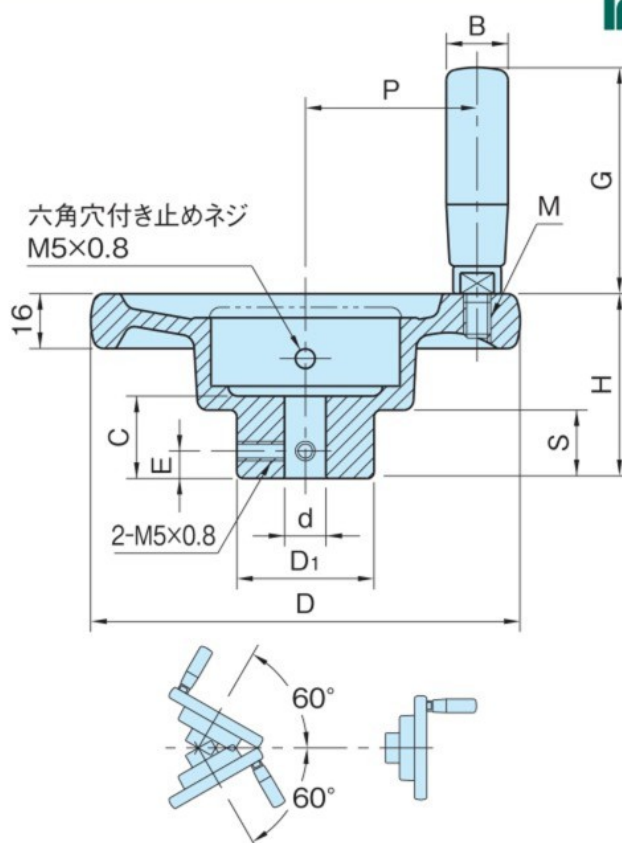

インジケータ取付時の取付角度範囲

ハンドル車	握り
アルミ合金(ADC12) 焼付塗装 シルバーグレー	ポリアミド ブラック

品番	D	d (H8)	H	C	D ₁	S	E	B	G	M	P	質量 (g)	価格
DHW125ER	122	12	54	24	40	20	8	18	66	M 8×1.25	50	530	3,000
DHW140ER	139		55			19					56	650	3,200
DHW160ER	159	14	58	28	45	23	10	22	85	M10×1.5	63	810	4,000

特長

握りはER-S型の回転握りを使用しています。
(P. 408 参照)

関連製品ページ

- ・水平状態で使用可能な製品は「デジタル ポジション インジケータ」をご覧ください。(P. 486 参照)
- ・保護キャップはD-Cキャップをご覧ください。(P. 546 参照)
- ・適用インジケータの詳細についてはD-R D-L D-Cダイアルインジケータをご覧ください。(P. 541 参照)

技術データ

■使用方法等

「ダイアル ハンドル車、ノブ」をご覧ください。(P. 540 参照)

参照ページ

追加工を承ります。(P. 2206 参照)

注意事項

- ・本製品にはインジケータは含まれておりませんので下表よりご選択の上、別途ご注文ください。
- ・適用インジケータは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。

■適用インジケータ

ハンドル車 品番	適用インジケータタイプ	
	D50R,L,C	D75R,L,C
DHW125ER	○	×
DHW140ER	×	○
DHW160ER	×	○

ワンタッチ
着脱

ワンタッチ
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル
& グリップ

インジケータ
& スケール

アクチュエータ
ユニット

取っ手

ヒンジ
& ラッチ

オイルキャップ
& ゲージ

アジャスター
フット
& キャスタ

テンショナー

ガイド
レール

ガイド
ローラー

ベアリング
コンポーネント

スライド
レール

スイッチ
ドッグ

ダンパー
& 防振部品

ブランジャー

自動化
クランプ

ワンタッチ
クランプ

クランプ
& ストップバー

サポーター
& スペーサー

ワーク
グリップ

ボルト
& ナット

位置決め
部品

治具交換
システム

ベース

パイプ
& バキューム

吊具

工場用
無線機器

各種
サービス