

ES1N,ES2N,ES3N,ES4N スケール

標準在庫品 ROHS SUS




- ワンタッチ着脱
- ワンタッチスライドロック
- レバー
- ノブ
- ハンドル&グリップ
- インジケータ&スケール
- アクチュエータユニット
- 取っ手
- ヒンジ&ラッチ
- オイルキャップ&ゲージ
- アジャスターフット&キャスタ
- テンショナー
- ガイドレール
- ガイドローラー
- ベアリングコンポーネント
- スライドレール
- スイッチドッグ
- ダンパー&防振部品
- プランジャー
- 自動化クランプ
- ワンタッチクランプ
- クランプ&ストッパー
- サポーター&スペーサー
- ワークグripper
- ボルト&ナット
- 位置決め部品
- 治具交換システム
- ベース
- パイプ&パキューム
- 吊具
- 工場用無線機器
- 各種サービス



タイプ	本体
ES1N ES2N	アルミ(A1050P) 目盛り彫り込み (エッチング加工)
ES1N-SUS ES2N-SUS	SUS304 目盛り彫り込み (エッチング加工)
ES3N ES4N	アルミ(A1050P) 目盛り彫り込み (エッチング加工)

★One Point
ES1N,ES3N:接着タイプ
ES2N,ES4N:ボルト止めタイプ

■片側メモリタイプ

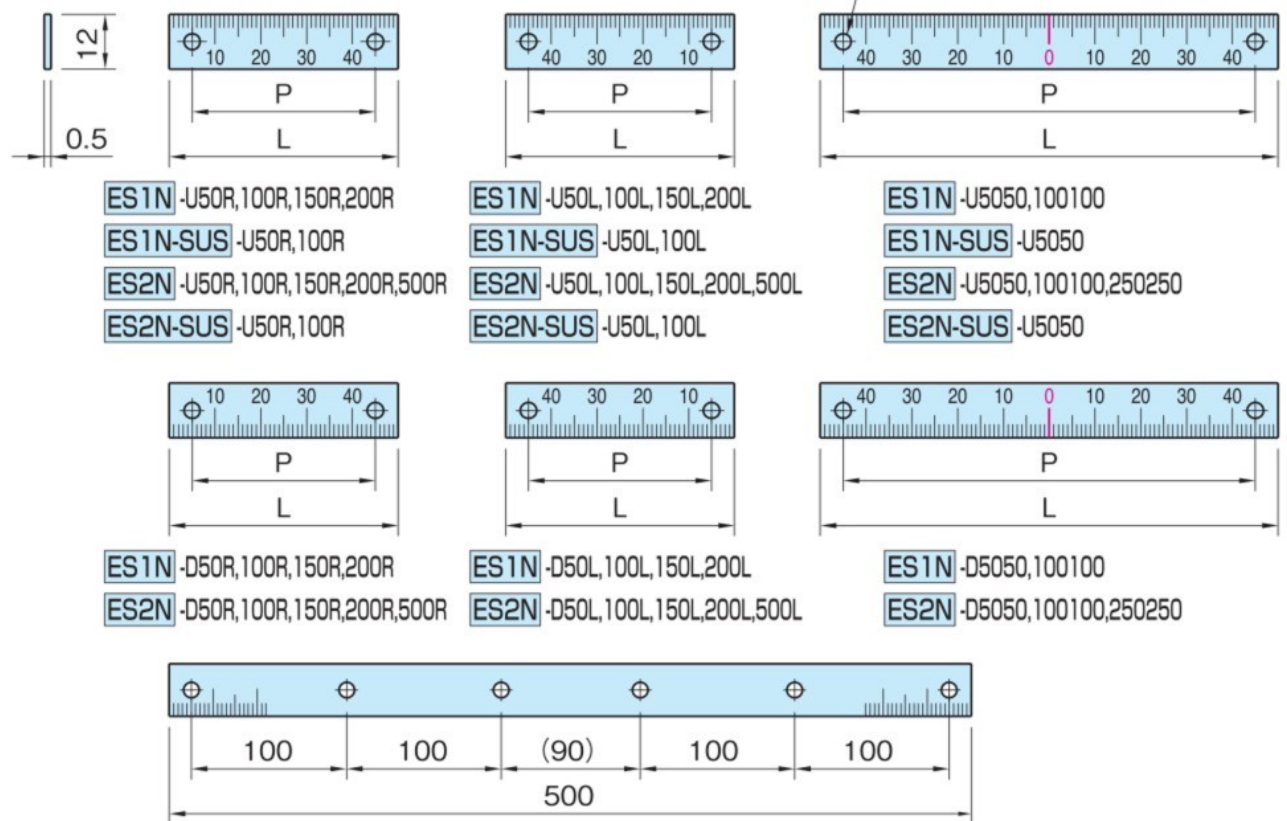

■両側メモリタイプ

