
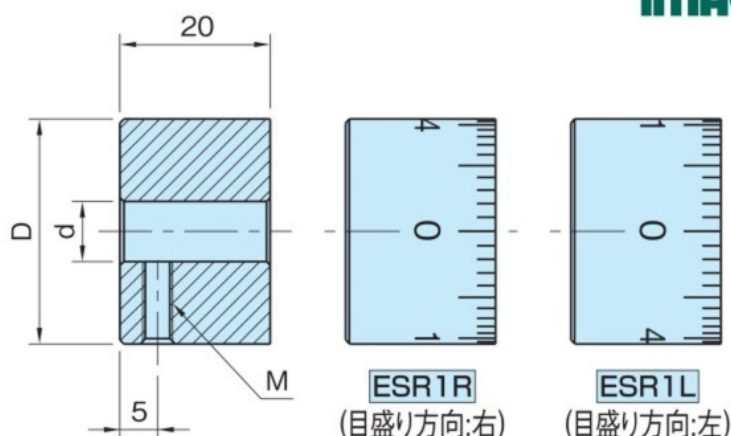


ESR1

スケールリング

標準在庫品 RoHS

IMAO

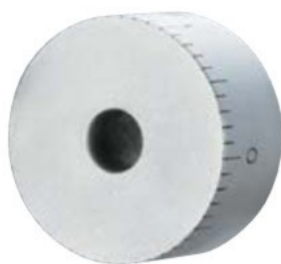

本体

S45C
硬質クロムメッキ
梨地仕上げ

★One Point

ハンドル1回転内にて微調整が必要な個所に最適

品番	目盛り方向	目盛数	D	d	M	質量(g)	価格
ESR1R30	右	50	30	8	M4×0.7	100	3,600
ESR1L30	左						3,600
ESR1R40	右		40	10	M4×0.7	180	3,900
ESR1L40	左						3,900
ESR1R50	右		50	12	M5×0.8	286	4,600
ESR1L50	左						4,600
ESR1R60	右	60	60	15	M5×0.8	410	4,900
ESR1L60	左						4,900

特長

ハンドル1回転内にて微調整が必要な箇所に最適です。


使用例・使用方法

ECR センター目盛りリング、又はES1-A ES2-A 指示板とセットでご利用ください。(P. 550, 552 参照)



注意事項

- ・d寸法は加工下穴です。
- ・ノブやセットボルトにてシャフトに固定してください。

指示板(ES1-A, ES2-A)

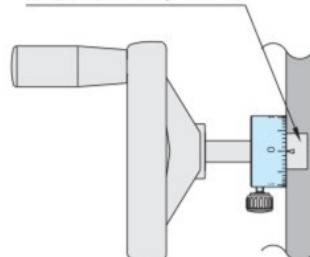

センター目盛りリング(ECR)

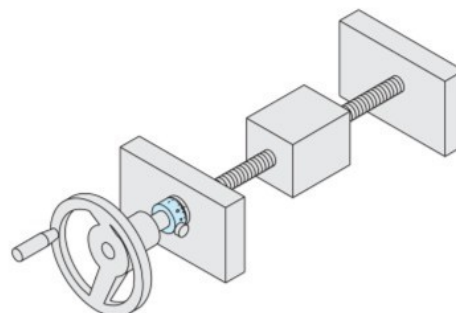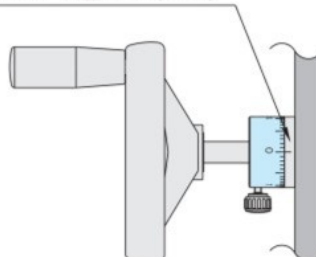ワンタッチ
着脱ワンタッチ
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル
& グリップインジケータ
& スケールアクチュエータ
ユニット

取っ手

ヒンジ
& ラッチオイルキャップ
& ゲージアジャスター
フット
& キャスタ

テンショナー

ガイド
レールガイド
ローラーベアリング
コンポーネントスライド
レールスイッチ
ドッグダンパー
& 防振部品

プランジャー

自動化
クランプワンタッチ
クランプクランプ
& ストップバーサポーター
& スパースワーク
グリッパーボルト
& ナット位置決め
部品治具交換
システム

ベース

パイプ
& バキューム

吊具

工場用
無線機器各種
サービス