


VIP

エンブラ Vプーリー アイドラー

標準在庫品 **RoHS** 材質の特性 P.2231

IMAO

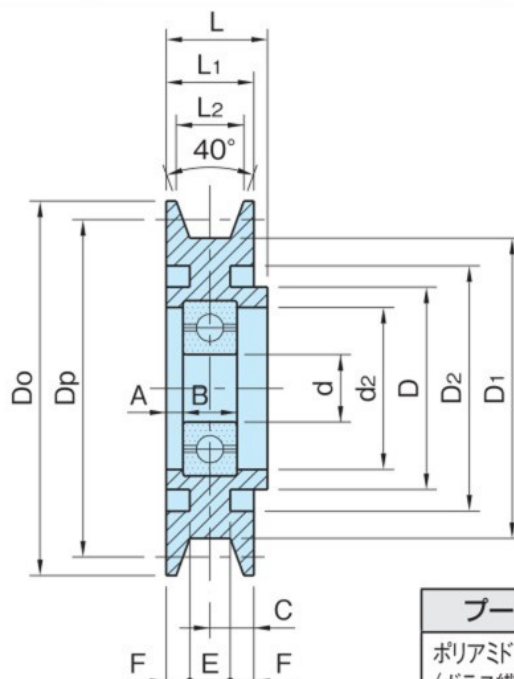

★One Point  
適応Vベルト M型、A型、B型

| プーリー                       | ベアリング |
|----------------------------|-------|
| ポリアミド<br>(ガラス繊維強化)<br>ブラック | スチール  |

| 品番      | 適応<br>Vベルト | Dp  | Do   | d  | B  | D    | L    | D1   | D2  | d2 | L1   |
|---------|------------|-----|------|----|----|------|------|------|-----|----|------|
| VIP 50M | M型         | 50  | 55.5 | 10 | 8  | 30   | 15   | 44.5 | 40  | 24 | 13   |
| VIP100A | A型         | 100 | 109  | 15 | 11 | 49.5 | 24.5 | 91   | 80  | 32 | 19.5 |
| VIP125B | B型         | 125 | 136  |    |    |      | 29.5 | 114  | 101 |    | 24.5 |

| 品番      | L2   | A   | C    | E   | F   | ベアリング<br>品番 | 質量<br>(g) | 価 格   | 適用する<br>アイドラー軸品番 |
|---------|------|-----|------|-----|-----|-------------|-----------|-------|------------------|
| VIP 50M | 10   | 2.5 | 6.5  | 6   | 3.5 | 6000ZZ      | 40        | 1,160 | PID1008タイプ       |
| VIP100A | 12.5 | 4   | 10   | 4.5 | 7.5 | 6202ZZ      | 190       | 1,470 | PID1511タイプ       |
| VIP125B | 16.5 | 7   | 12.5 | 5   | 10  |             | 250       | 2,300 |                  |

特 長

ボールベアリング一体成形

参照ページ

- ・「ドライブテンショナー組合せ表」をご覧ください。(P. 948 参照)
- ・ベアリングの仕様につきましては「アイドラー」をご覧ください。(P. 952 参照)

技術データ

ベアリングのラジアル荷重(N) 〈平均寿命3000時間と仮定〉

| ベアリング<br>品番 | 回転数 (min <sup>-1</sup> ) |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|             | 100                      | 500  | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 6000ZZ      | 1370                     | 1090 | 640  | 560  | 500  | 470  | 440  | 420  |
| 6202ZZ      | 2310                     | 1350 | 1080 | 940  | 850  | 790  | 740  | 710  |

関連製品ページ

- ・PID (P. 974 参照)
- ・PID-F (P. 975 参照)

ワンタッチ  
着脱

ワンタッチ  
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル  
&グリップ

インジケータ  
&スケール

アクチュエータ  
ユニット

取っ手

ヒンジ  
&ラッチ

オイルキャップ  
&ゲージ

アジャスター  
フット  
&キャスタ

テンショナー

ガイド  
レール

ガイド  
ローラー

ベアリング  
コンポーネント

スライド  
レール

スイッチ  
ドッグ

ダンパー  
&防振部品

ブランジャー

自動化  
クランプ

ワンタッチ  
クランプ

クランプ  
&ストッパー

サポーター  
&スパーサー

ワーク  
グリップパー

ボルト  
&ナット

位置決め  
部品

治具交換  
システム

ベース

パイプ  
&バキューム

吊具

工場用  
無線機器

各種  
サービス