

使用例・使用方法

取付方法

セットアップ用六角穴付き止めネジ

オートスライドタイトナーにアイドラーピンとプーリーアイドラーを取付けて、レンチにてセットアップ用六角穴付き止めネジを締込んでください。

ベルト掛けをした後、セットアップ用六角穴付き止めネジを取外してください。スプリングが作動して、ベルトにテンションがかかります。

ワンタッチ着脱
ワンタッチスライドロック
レバー
ノブ
ハンドル&グリップ
インジケータ&スケール
アクチュエータユニット
取っ手
ヒンジ&ラッチ
オイルキャップ&ゲージ
アジャスターフット&キャスト

参照ページ

「ドライブテンショナー組合せ表」をご覧ください。
(P. 948 参照)

テンショナー


ガイドレール
ガイドローラー
ベアリングコンポーネント
スライドレール
スイッチドッグ
ダンパー&防振部品
プランジャー
自動化クランプ
ワンタッチクランプ
クランプ&ストッパー
サポーター&スペーサー
ワークグリップパー

AST-1

ブラケット

標準在庫品 **RoHS**

IMAO

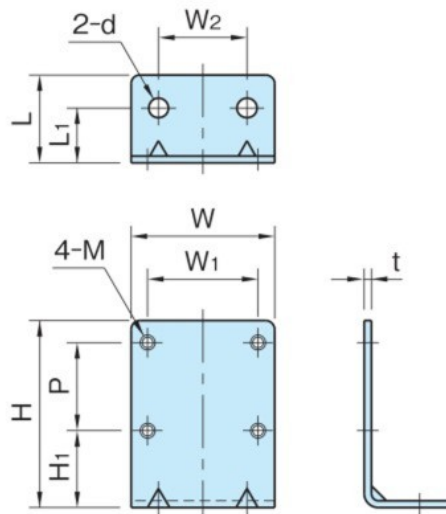

品番	本体
AST65-1	スチール(SPCC)カチオン塗装ブラック
AST100-1	スチール(SPHC)カチオン塗装ブラック

品番	M	W	H	L	P	H ₁	W ₁	W ₂	L ₁	d	t	質量(g)
AST 65-1	M6×1	65	85	40	40	35	50	40	25	9	3.2	190
AST100-1	M8×1.25	100	130	50	65	50	80	70	35	11	4.5	600

品番	価格	適用タイトナー
AST 65-1	1,100	AST 65, SAT 65
AST100-1	1,400	AST100, SAT100

関連製品ページ

- **AST** (P. 986 参照)
- **SAT** (P. 1001 参照)

ボルト&ナット
位置決め部品
治具交換システム
ベース
パイプ&バキューム
吊具
工場用無線機器
各種サービス