


TC-CEP

オートローションタイトナー

標準在庫品 

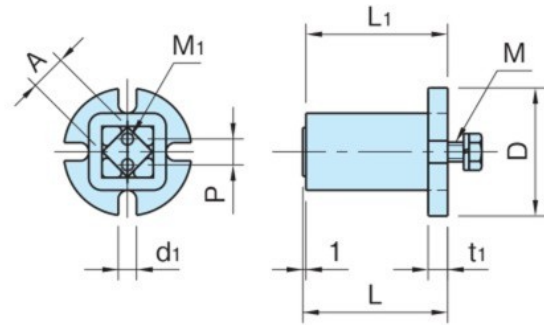

★One Point  
正・逆両方向に使用可能

本体	インサート	弾性体
FCD400 ハンマートーン塗装 グレー	アルミ(A6060)	天然ゴム


品番	最大トルク (N・m)	M <sub>1</sub>	P	A	L	D	t <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>	M	d <sub>1</sub> 注)	締付けトルク (N・m)	質量 (g)	価格
TC-CEP20	13.6	M 6×1 深さ14L	10	15	57	50	8	56	M 8×1.25	9	25	300	3,700
TC-CEP30	34		12	18	70	60	10	69	M10×1.5		49	460	5,000
TC-CEP40	103	M10×1.5深さ25L	20	27	97	80	15	96	M12×1.75	11	89	1400	7,200

注) d<sub>1</sub>は素材寸法で、鋳肌のテーパ形状です。

特長

- ・構造と使用が簡単で、高い弾性により衝撃や振動を吸収します。
- ・騒音(接触する部品が無い)や汚染(潤滑油が無く磨耗が少ない)といった問題を恒久的に排除しランニングコストを削減します。
- ・汚れに強く、水と日光に高い耐性があります。
- ・ボルトにより機械部品に取付けて使用が可能です。

使用例・使用方法

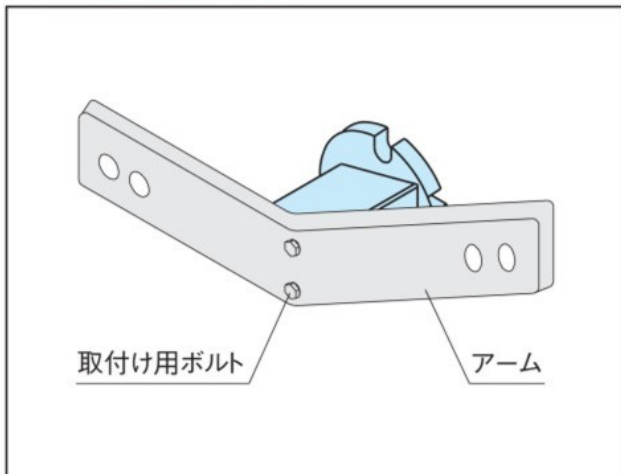

技術データ

使用温度 max.80°C min.-40°C

注意事項

TC-CEP20 TC-CEP30のアーム固定には低頭小径ボルトをご使用ください。

参照ページ

特性については「オートローションタイトナー」をご覧ください。(P. 993 参照)

ワンタッチ着脱  
ワンタッチスライドロック  
レバー  
ノブ  
ハンドル&グリップ  
インジケータ&スケール  
アクチュエータユニット  
取っ手  
ヒンジ&ラッチ  
オイルキャップ&ゲージ  
アジャスターフット&キャスタ  
テンショナー  
ガイドレール  
ガイドローラー  
ベアリングコンポーネント  
スライドレール  
スイッチドッグ  
ダンパー&防振部品  
プランジャー  
自動化クランプ  
ワンタッチクランプ  
クランプ&ストッパー  
サポーター&スパーサー  
ワークグripper  
ボルト&ナット  
位置決め部品  
治具交換システム  
ベース  
パイプ&バキューム  
吊具  
工場用無線機器  
各種サービス