


SAT    ネジ調整型タイトナー

標準在庫品    RoHS

IMAO

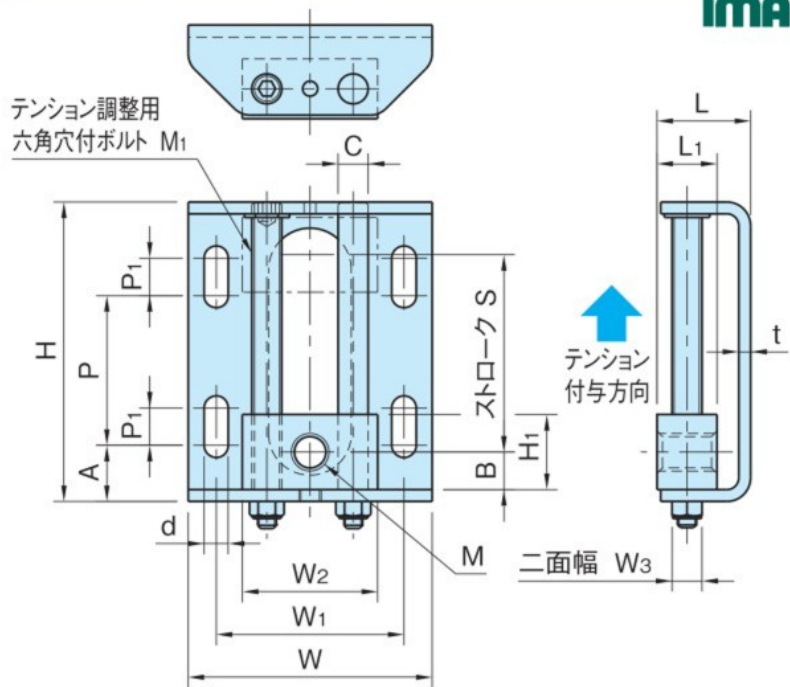

★One Point  
六角レンチで簡単にテンションが張れます

品番	ベース	スライドブロック	シャフト	調整ボルト
SAT65	スチール(SPCC)	SS400	S45C	SCM435
SAT100	スチール(SPHC)	四三酸化鉄皮膜	クロムメッキ	四三酸化鉄皮膜

品番	S	M	B	W	H	L	t	d	P <sub>1</sub>	P	A	W <sub>1</sub>	M <sub>1</sub>	W <sub>3</sub>	W <sub>2</sub>
SAT 65	52	M10×1.5	10	65	80	25	3.2	6.5	10	40	15	50	M 8×1.25	8	36
SAT100	70	M20×2.5	20	100	120	35	4.5	9	15	65	20	80	M12×1.75	13	60

品番	H <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>	C	許容荷重(N)	質量(g)	価格
SAT 65	20	16	8	340	260	9,100
SAT100	40	25	12	880	940	12,600

特長

- ・ストロークが大きくテンション力が強力です。
- ・AST-1ブラケットで取付け方向が変更できます。(P. 987 参照)

参照ページ

「ドライブテンショナー組合せ表」をご覧ください。(P. 948 参照)

⚠ 注意事項  
テンション方向を逆で使用しますと破損の恐れがあります。

使用例・使用方法

### 取付方法

下部六角ナットを緩めます。

ピン・シャフトとアイドラーを取付けます。

ベルトを掛けて調整ボルトでテンションを張り、下部六角ナットで固定します。

### 使用例

- ワンタッチ着脱
- ワンタッチスライドロック
- レバー
- ノブ
- ハンドル & グリップ
- インジケータ & スケール
- アクチュエータユニット
- 取っ手
- ヒンジ & ラッチ
- オイルキャップ & ゲージ
- アジャスターフット & キャスタ
- テンショナー
- ガイドレール
- ガイドローラー
- ベアリングコンポーネント
- スライドレール
- スイッチドッグ
- ダンパー & 防振部品
- プランジャー
- 自動化クランプ
- ワンタッチクランプ
- クランプ & ストッパー
- サポーター & スペーサー
- ワークグリッパー
- ボルト & ナット
- 位置決め部品
- 治具交換システム
- ベース
- パイプ & バキューム
- 吊具
- 工場用無線機器
- 各種サービス