


# ANT-R,ANT-A

## アングル タイトナー(回転型、オートテンション型)

標準在庫品 RONS

IMAO

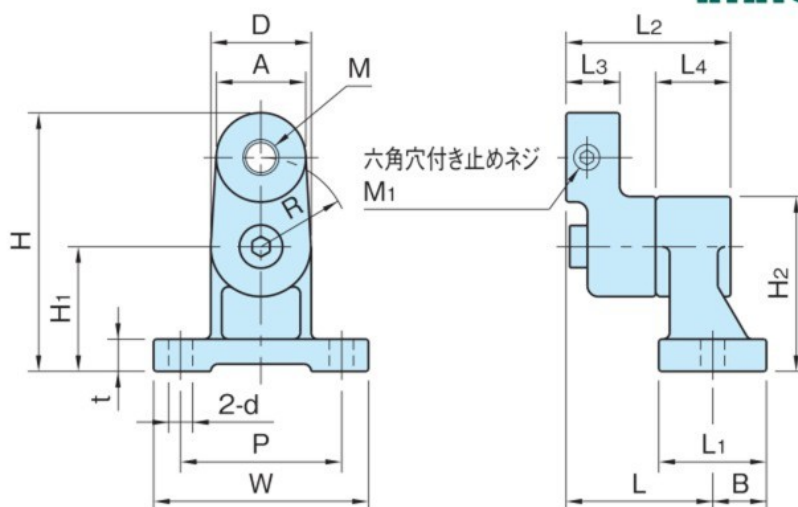

### ★One Point

セレーションにより、アーム位置が調整可能

| 品番     | 本体                       | 回転アーム                    | ギヤ部  |
|--------|--------------------------|--------------------------|------|
| ANT35R | FCD450<br>粉体焼付塗装<br>ブラック | S50C<br>粉体焼付塗装<br>ブラック   | S50C |
| ANT35A |                          |                          |      |
| ANT40R | FC250<br>粉体焼付塗装<br>ブラック  | FCD450<br>粉体焼付塗装<br>ブラック | S45C |
| ANT40A |                          |                          |      |
| ANT75R |                          |                          |      |
| ANT75A |                          |                          |      |

| 品 番           | 歯数 | M       | A  | R  | W   | H    | H <sub>1</sub> | L  | B  | t  | d  | P  | D  | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | L <sub>4</sub> | H <sub>2</sub> | M <sub>1</sub> |
|---------------|----|---------|----|----|-----|------|----------------|----|----|----|----|----|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ANT35R ANT35A | 15 | M10×1.5 | 25 | 25 | 60  | 72.5 | 35             | 41 | 15 | 9  | 7  | 45 | 28 | 30             | 46             | 15             | 21             | 49             | M5×0.8・6L      |
| ANT40R ANT40A | 24 | M20×2.5 | 50 | 55 | 115 | 120  | 40             | 66 | 16 | 14 | 13 | 90 | 55 | 32             | 86             | 28             | 40             | 67.5           | M8×1.25-14L    |
| ANT75R ANT75A |    |         |    |    |     | 155  | 75             |    | 20 | 17 |    |    |    | 40             |                |                |                | 102.5          |                |

ANT35R ANT40R ANT75R (回転型)

ANT35A ANT40A ANT75A (オートテンション型)

| 品 番    | 質量 (g) | 価 格    |
|--------|--------|--------|
| ANT35R | 380    | 8,000  |
| ANT40R | 2200   | 10,400 |
| ANT75R | 2600   | 10,500 |


| 品 番    | 最大<br>ねじれ角度 | 最大<br>テンション力(N) | 質量<br>(g) | 価 格    |
|--------|-------------|-----------------|-----------|--------|
| ANT35A | 70°         | 45.8            | 380       | 8,900  |
| ANT40A | 60°         | 145             | 2300      | 13,600 |
| ANT75A |             |                 | 2600      | 13,700 |

### 注意事項

ANT35A ANT40A ANT75A (オートテンション型)

使用上のご注意

- ・初期テンション力は「0」です。
- ・オートテンション型はセレーションがかみ合っている状態(回転アームを引いていない状態)で反時計方向に回転させないでください。内蔵バネが破損する恐れがあります。
- ・特注品対応で逆回転仕様も承っております。

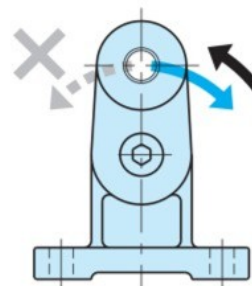

時計方向の力がかかるとテンションがかかります。  
(最大ねじれ角度、最大テンション力を考慮の上設置してください)

### 参照ページ

- ・「ドライブテンショナー組合せ表」をご覧ください。(P. 948 参照)
- ・内部構成につきましては「タイトナー標準シリーズ」をご覧ください。(P. 1004 参照)

ワンタッチ  
着脱

ワンタッチ  
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル  
& グリップ

インジケータ  
& スケール

アクチュエータ  
ユニット

取っ手

ヒンジ  
& ラッチ

オイルキャップ  
& ゲージ

アジャスター  
フット  
& キャスタ

テンショナー

ガイド  
レール

ガイド  
ローラー

ベアリング  
コンポーネント

スライド  
レール

スイッチ  
ドッグ

ダンパー  
& 防振部品

プランジャー

自動化  
クランプ

ワンタッチ  
クランプ

クランプ  
& ストップバー

サポーター  
& スペーサー

ワーク  
グリップパー

ボルト  
& ナット

位置決め  
部品

治具交換  
システム

ベース

パイプ  
& バキューム

吊具

工場用  
無線機器

各種  
サービス