

CGC

チェーン ガイド(CGCガイド)

IMAO


標準在庫品

RHS

SUS

材質の特性
P.1026

追加工可

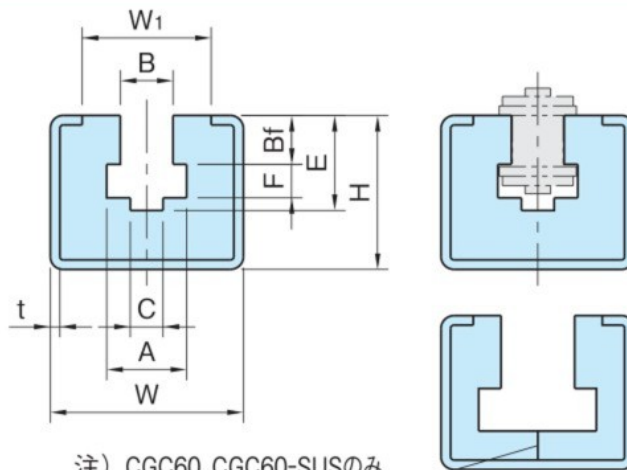切断
穴加工 P.2224

注) CGC60、CGC60-SUSのみ
レール二分割、及び溝無し

タイプ	レール	Cチャンネル
CGC	超高分子量ポリエチレン (UHMWPE)	スチール(SGHC) 亜鉛メッキ
CGC-SUS	グリーン	SUS304

Cチャンネルスチール製		Cチャンネル SUS製		チェーン No.	A	B	Bf	F	C	E	W	W1
品番	価格	品番	価格									
CGC 35	12,100	—	—	35	9.4	5.3	4.4	4.6	4.6	10	30	20
CGC 40	12,100	CGC40-SUS	22,000	40	12.4	8.2	7.6	5.2	5.1	14.8		
CGC 50	12,100	CGC50-SUS	22,000	50	15.5	10.4	9.1	7.1	6.4	17.7		
CGC 60	12,100	CGC60-SUS	22,000	60	18.7	12.3	12.2	8.1	—	—	45	31
CGC 60A	25,300	—	—						7.4	22.2		
CGC 80	25,300	—	—	80	24.9	16.3	15.3	10.8	9.9	28.4		
CGC100	27,900	—	—	100	31.1	19.6	18.4	12.9	11.9	33.8		


Cチャンネルスチール製	Cチャンネル SUS製	H	t	質量 (g/m)	定寸 (m)
品番	品番				
CGC 35	—	24	1.5	1340	2
CGC 40	CGC40-SUS			1280	
CGC 50	CGC50-SUS			1210	
CGC 60	CGC60-SUS			1120	
CGC 60A	—	40	2	2730	
CGC 80	—			2940	
CGC100	—			2710	

※切断賃 450/カット(円)

注意事項

- ・適用チェーンは単列の伝動用ローラーチェーン及びブシュチェーン(JIS B 1801)です。
- ・2m以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
- ・樹脂部長さは1℃で1000mm当たり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大い場合があります。)
- ・伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
- ・レールとCチャンネルは、はめ込み構造です。必要に応じて抜け防止をしてください。

取付例

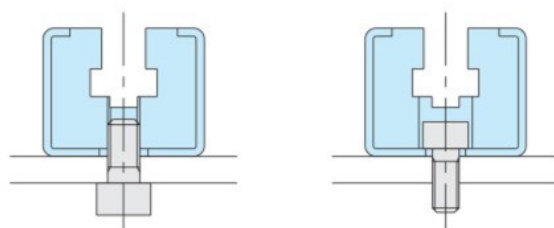

サイズ	取付推奨 ボルトサイズ	サイズ	取付推奨 ボルトサイズ
CGC 35	M6	CGC 35	—
CGC 40		CGC 40	M4
CGC 50		CGC 50	M5
CGC 60	M6	CGC 60	—
CGC 60A		CGC 60A	M5
CGC 80		CGC 80	M6
CGC100	M8	CGC100	

- ・Cチャンネルは、溶接可能です。
- ・取付けボルトの先端、頭が表面に出ないようにしてください。
- ・追加工を承ります。(P. 2224 参照)