

CRR

R型ガイドレール

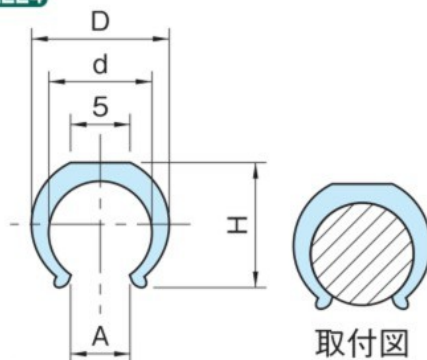
 標準
在庫品

RoHS

 材質の特性
P.1026

追加工可

 切断
穴加工 P.2224

IMAO


本体
超高分子量ポリエチレン (UHMWPE) ホワイト

★One Point

食品・医療関連に最適なホワイトをご用意

品番	d	D	H	A	質量 (g/m)	定寸 (m)	価格	適用丸棒径
CRR-10	10	14	13	(7.8)	61	3	3,000	φ10
CRR-12	12	16	15	(9.2)	89		3,000	φ12

※切断賃 360/カット(円)

注意事項

・3m以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)

・製品長さは1℃で1000mm当たり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大き場合があります。)
 ・伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
 ・追加工を承ります。(P. 2224 参照)

CRC

C型ガイドレール

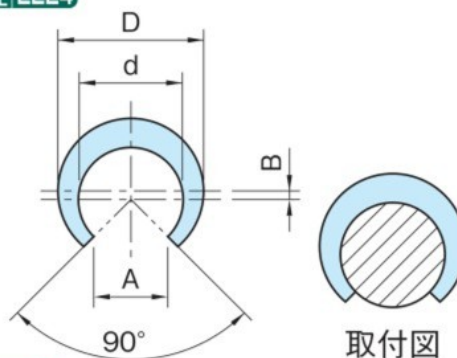
 標準
在庫品

RoHS

 材質の特性
P.1026

追加工可

 切断
穴加工 P.2224

IMAO


本体
超高分子量ポリエチレン (UHMWPE) ホワイト

★One Point

食品・医療関連に最適なホワイトをご用意

品番	d	D	A	B	質量 (g/m)	定寸 (m)	価格	適用丸棒径
CRC-10	10	14.6	(7.1)	0.5	73	3	2,700	φ10
CRC-12	12.2	17	(8.6)	1	95		3,000	φ12

※切断賃 360/カット(円)

注意事項

・3m以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)

・製品長さは1℃で1000mm当たり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大き場合があります。)
 ・伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
 ・追加工を承ります。(P. 2224 参照)

 ワンタッチ
着脱

 ワンタッチ
スライドロック

レバー

ノブ

 ハンドル
&グリップ

 インジケータ
&スケール

 アクチュエータ
ユニット

取っ手

 ヒンジ
&ラッチ

 オイルキャップ
&ゲージ

 アジャスター
フット
&キャスタ

テンショナー

 ガイド
レール

 ガイド
ローラー

 ベアリング
コンポーネント

 スライド
レール

 スイッチ
ドッグ

 ダンパー
&防振部品

ブランジャー

 自動化
クランプ

 ワンタッチ
クランプ

 クランプ
&ストッパー

 サポーター
&スペーサー

 ワーク
グリップ

 ボルト
&ナット

 位置決め
部品

 治具交換
システム

ベース

 バイス
&バキューム

吊具

 工場用
無線機器

 各種
サービス