


## KG-PR

## ガイドレール プロファイル

標準 在庫品 R-NS 追加工可 切断 P.2224 穴加工

IMAO

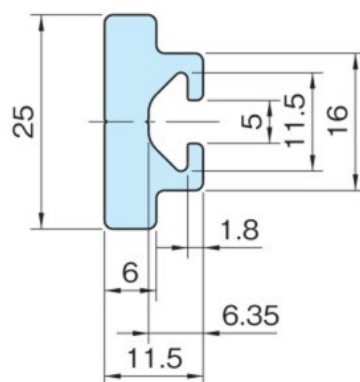

本体
アルミ合金 (A6063S-T5) アルマイト処理 ナチュラル

## ★One Point

A型、AII型ガイドレールの芯材をご用意

品番	質量 (g/m)	定寸 (m)	価格
KG-PR	1450	3	3,900

※切断賃 450/カット(円)

切断・穴加工を承ります!

詳しくは、  
P.2224

## 注意事項

- ・3m以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
- ・定寸長さは、"3000mm+切りしろ"になります。


・対応するナットは、L5-TST5 Tナット5STをご使用ください。(P. 1064 参照)

## KG-BR1

## ブラケット

標準 在庫品 R-NS SUS

IMAO

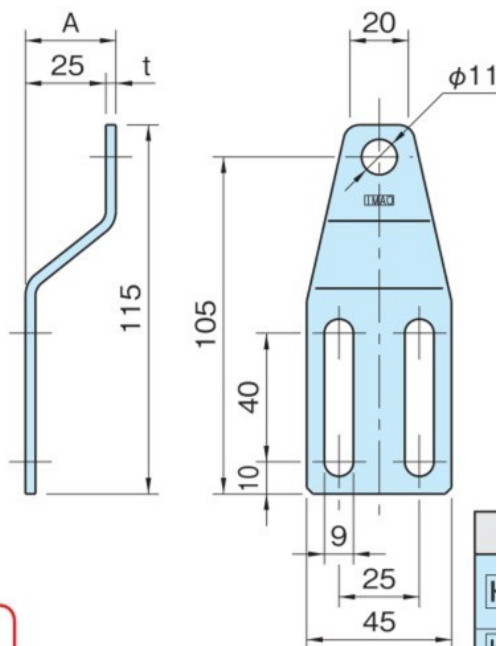

品番	本体
KG-BR1	SPCC 亜鉛メッキ
KG-BR1-SUS	SUS304

## ★One Point

SUS製は防錆に優れたSUS304を使用

品番	仕様	A	t	質量 (g)	価格
KG-BR1	スチール製	28.2	3.2	98	660
KG-BR1-SUS	SUS製	28	3		970