


KG-BR2

ブラケット

標準在庫品 R・H・S

IMAO

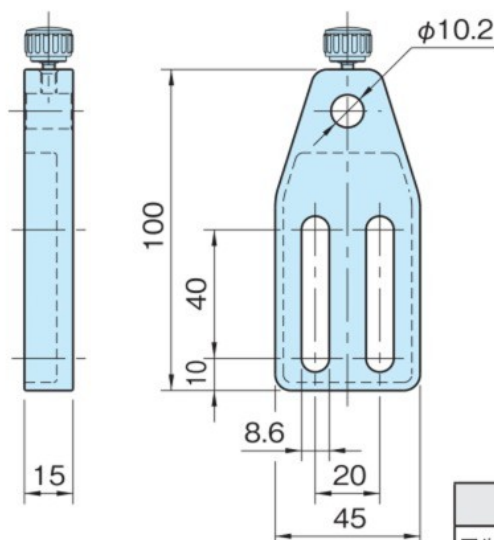

本体

アルミ合金ダイカスト(ADC12)
カチオン電着塗装
ブラック

特長

ノブはKS15×10Bを使用しています。(P. 334 参照)


品 番	質量 (g)	価 格
KG-BR2	80	1,090

KG-TR

調整ボルト

標準在庫品 R・H・S SUS

IMAO

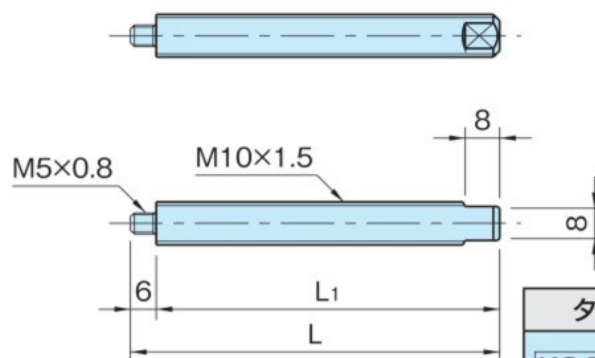

★One Point

SUS製は防錆に優れたSUS304を使用

タイプ

本体

KG-TR	SS400 亜鉛メッキ
KG-TR-SUS	SUS304

スチール製		SUS製		L ₁	L	質量 (g)
品 番	価 格	品 番	価 格			
KG-TR080	580	KG-TR080-SUS	990	80	86	54
KG-TR120	700	KG-TR120-SUS	1,540	120	126	80

付属品

- ・ナット…2個
- ・保護キャップ…1個

ワンタッチ
着脱

ワンタッチ
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル
&グリップ

インジケータ
&スケール

アクチュエータ
ユニット

取っ手

ヒンジ
&ラッチ

オイルキャップ
&ゲージ

アジャスター
フット
&キャスタ

テンショナー

ガイド
レール

ガイド
ローラー

ベアリング
コンポーネント

スライド
レール

スイッチ
ドッグ

ダンパー
&防振部品

ブラジャ

自動化
クランプ

ワンタッチ
クランプ

クランプ
&ストッパー

サポーター
&スペーサー

ワーク
グripper

ボルト
&ナット

位置決め
部品

治具交換
システム

ベース

パイプ
&バキューム

吊具

工場用
無線機器

各種
サービス