

ARS20D


アルミスライドレール

標準在庫品 **RoHS**

IMAO



キャビネット、中間、ドロワーメンバー	ボール
アルミ合金(A6N01S-T5) アルマイト表面処理 ナチュラル	炭素鋼球5/32"

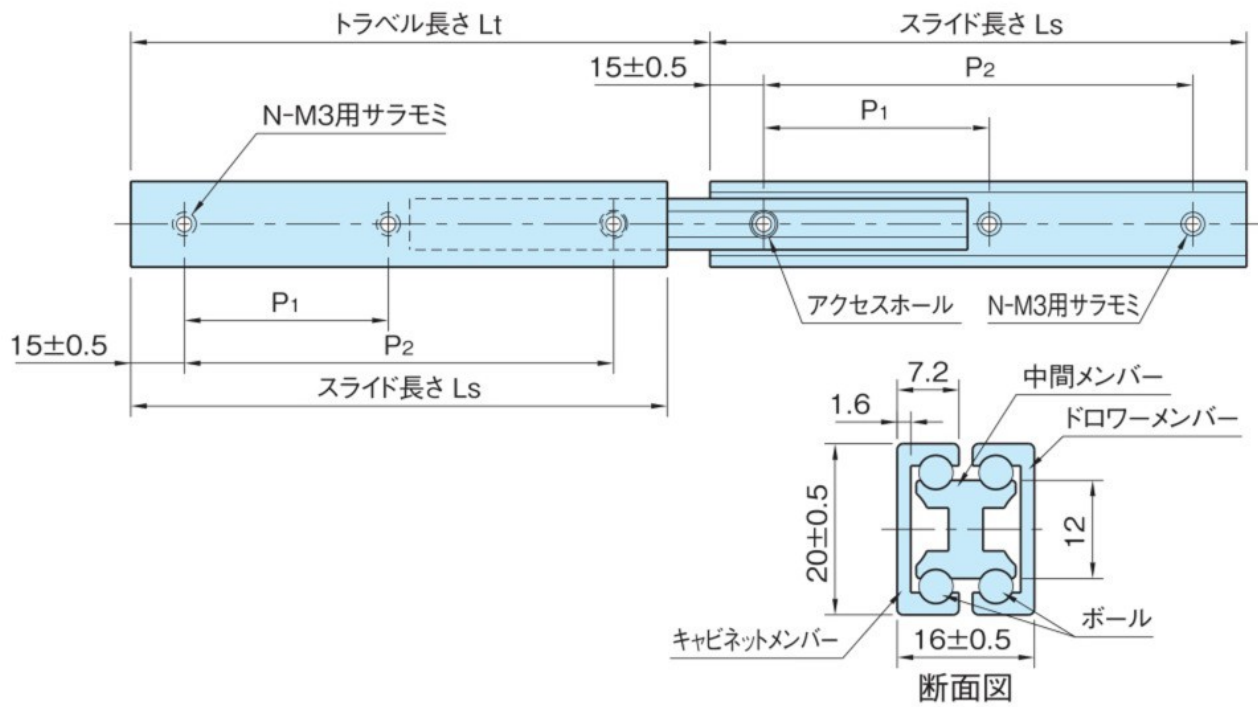

品番	Ls (±0.8)	Lt (±3)	P1 (±0.3)	P2 (±0.3)	N (個)	定格荷重 (N/ペア)	質量 (g/本)	価格
ARS20D-80	80	80	50	—	2	20	40	1,890
ARS20D-100	100	100	70	—		30	50	1,890
ARS20D-150	150	160	60	120	3	80	85	2,800
ARS20D-200	200	223	85	170		140	115	2,900
ARS20D-300	300	345	135	270		145	175	3,800

特長

3段引きのイコールトラベル・オーバートラベルタイプです。

参照ページ

各名称・機能について(P. 1146 参照)

- ワンタッチ着脱
- ワンタッチスライドロック
- レバー
- ノブ
- ハンドル & グリップ
- インジケータ & スケール
- アクチュエータユニット
- 取っ手
- ヒンジ & ラッチ
- オイルキャップ & ゲージ
- アジャスターフット & キャスタ
- テンショナー
- ガイドレール
- ガイドローラー
- ベアリングコンポーネント
- スライドレール
- スイッチドッグ
- ダンパー & 防振部品
- ブラジャ
- 自動化クランプ
- ワンタッチクランプ
- クランプ & ストップ
- サポーター & スパサ
- ワークグリップ
- ボルト & ナット
- 位置決め部品
- 治具交換システム
- ベース
- パイプ & バキューム
- 吊具
- 工場用無線機器
- 各種サービス