

CP135-L

スパイラル カム クランプ(レバータイプ)

標準在庫品

RoHS

イマオ
WEB 製品ムービー公開

IMAO


★One Point

省スペースで、
大きなストローク

CP135-AL




CP135-L

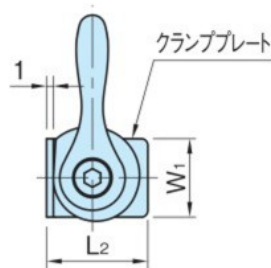



CP135-AL

(スパイラル カム クランプセット)

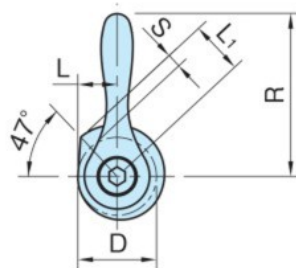

CP135-L

(スパイラル カム クランプ)

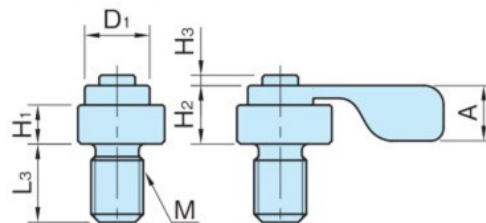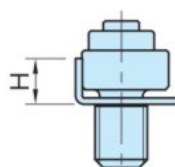

スパイラルカムクランプ	レバー	クランププレート
SCM440 四三酸化鉄皮膜 HRC33~39	SCM440 四三酸化鉄皮膜 HRC30~35	SUS304CSP

タイプ	S	L	L ₁	D	M	H ₁	L ₃	D ₁	H ₂	R	H ₃	A	レバー荷重 (N)	クランプ力 (kN)
CP135-08001	2.2	6	8.2	12	M 8×1.25	6	12	10	9	25	1.5	8.5	50	0.3
CP135-10001	2.5	7	9.5	14	M10×1.5	7	15	12	11	30	1.8	10	70	0.5
CP135-12001	2.9	8	10.9	16	M12×1.75	8	18	14	13	40	2.2	12	100	0.7

CP135-AL (スパイラル カム クランプセット)

品 番	H	W ₁	L ₂	クランププレート (P. 1545 参照)	質量 (g)	価 格
CP135-08001AL	7	12	15.5	CP135-08001P	19	3,800
CP135-10001AL	8	14	18	CP135-10001P	32	4,000
CP135-12001AL	9	16	20	CP135-12001P	54	4,200

CP135-L (スパイラル カム クランプ)

品 番	質量 (g)	価 格
CP135-08001L	17	3,100
CP135-10001L	30	3,200
CP135-12001L	51	3,300