

QLTL

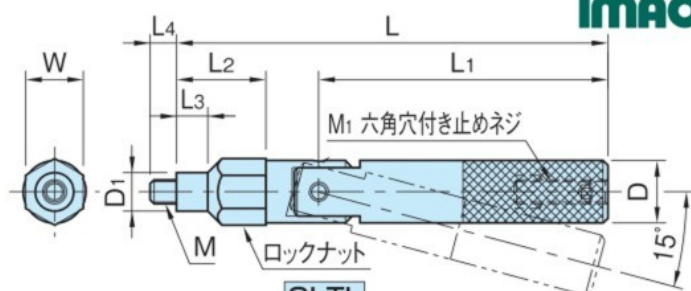
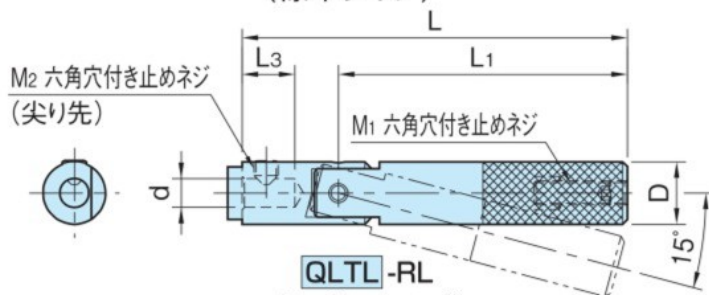
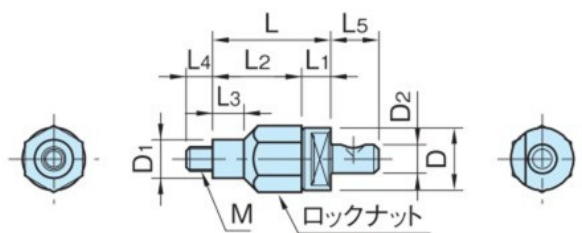
トルク調整レバー

標準
在庫品

RoHS

イマオ
WEB 製品ムービー公開

IMAO

QLTL
(標準タイプ)QLTL-RL
(取外しタイプ)QLTL-RA
(取外しタイプ用アダプター)QLTL
(標準タイプ)QLTL-RL
(取外しタイプ)QLTL-RA
(取外しタイプ用アダプター)

タイプ	シャフト	ロックナット	レバー
QLTL	SCM435 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜	S45C 四三酸化鉄皮膜	S45C 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜
QLTL-RL		—	—
QLTL-RA		S45C 四三酸化鉄皮膜	—

QLTL (標準タイプ)

品番	L	L ₁	D	L ₂	L ₃	D ₁	W	M	L ₄	M ₁	質量 (g)	価格
QLTL120	89.5	60	13	18.5	6.5	8	12	M5×0.8	5.5	M5×0.8-16L	90	8,200
QLTL160	119	84	15	23	8	10	14	M6×1	6.5	M6×1 -20L	140	11,600

QLTL-RL (取外しタイプ)

品番	L	L ₁	D	d	L ₃	M ₂	M ₁	質量 (g)	価格
QLTL120-RL	80	60	13	6	11	M5×0.8-5L	M5×0.8-16L	70	10,300
QLTL160-RL	107	84	15	8	13	M6×1 -6L	M6×1 -20L	130	12,100

QLTL-RA (取外しタイプ用アダプター)

品番	L	L ₁	D	L ₂	L ₃	D ₁	L ₅	D ₂	M	L ₄	質量 (g)	価格
QLTL120-RA	24.5	6	13	18.5	6.5	8	10	6	M5×0.8	5.5	20	2,300
QLTL160-RA	30	7	15	23	8	10	12	8	M6×1	6.5	40	2,400