

- ワンタッチ
着脱
- ワンタッチ
スライドロック
- レバー
- ノブ
- ハンドル
&グリップ
- インジケータ
&スケール
- アクチュエータ
ユニット
- 取っ手
- ヒンジ
&ラッチ
- オイルキャップ
&ゲージ
- アジャスター
フット
&キャスタ
- テンショナー
- ガイド
レール
- ガイド
ローラー
- ベアリング
コンポーネント
- スライド
レール
- スイッチ
ドッグ
- ダンパー
&防振部品
- プランジャー
- 自動化
クランプ
- ワンタッチ
クランプ
- クランプ
&ストッパー
- サポーター
&スペーサー
- ワーク
グリップパー
- ボルト
&ナット
- 位置決め
部品
- 治具交換
システム
- ベース
- パイプ
&バキューム
- 吊具
- 工場用
無線機器
- 各種
サービス

UB

ウレタン付きボルト


標準在庫品

RoHS

スナップクランプ専用

ダウンタイプ P. 1412、ダウンミニタイプ P. 1416、
ストレートタイプ P. 1418

IMAO

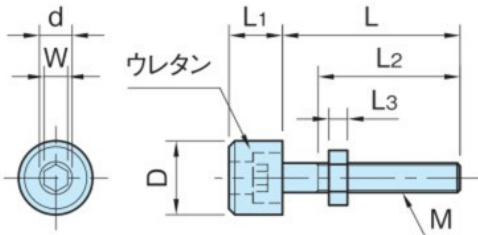

品番	M	L	D	L ₁	L ₂	L ₃
UB4×15	M4×0.7	15	10	7	14	2.4
UB5×15	M5×0.8		12.5	9	13.5	3.2
UB5×30		30			24	
UB6×20	M6×1	20	15	10	18	3.6

ストッパ	ボルト	六角ナット
ウレタン(黒) ショアA90	SCM435 三価クロメート	SS400 三価クロメート

取付け例

ワークのキズを防ぎます。



品番	d	W	質量 (g)	価格	適用 スナップクランプ
UB4×15	4.2	3	4	370	ダウンミニタイプ
UB5×15	5.5	4	6	400	
UB5×30			8	400	ダウンタイプ
UB6×20	6	5	10	440	ストレートタイプ