


特 長

- ・スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。
- ・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。
- ・クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。


使用例・使用方法

■取付方法

クランププレートを使用した場合

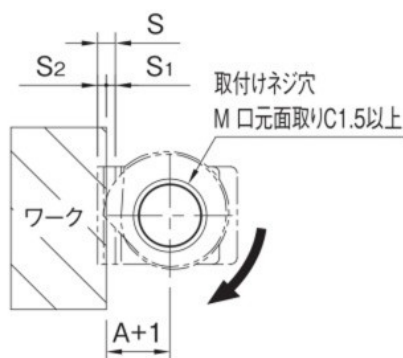

クランププレートを使用しない場合

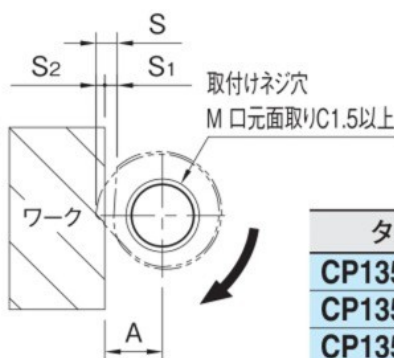


※A寸法・A+1寸法は、ワーク端面からネジ穴までの推奨寸法です。


タイプ	A	S	S ₁	S ₂	M
CP135-06001	5.9	1.8	0.9	0.9	M 6×1
CP135-08001	7.1	2.2	1.1	1.1	M 8×1.25
CP135-10001	8.3	2.5	1.3	1.2	M10×1.5
CP135-12001	9.5	2.9	1.5	1.4	M12×1.75

⚠ 注意事項

スパイラルカムクランプを最後までねじ込んだ状態から1回転ほど戻してワークを挿入してください。

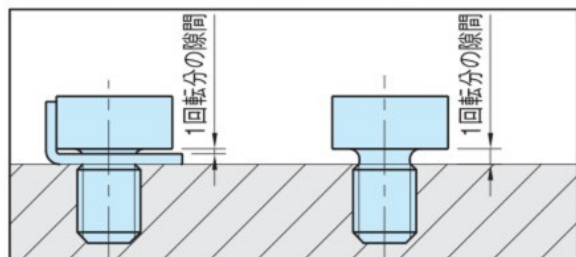

- ・クランプは右回転にてご使用ください。
- ・ワークのストッパーは右側に設置してください。

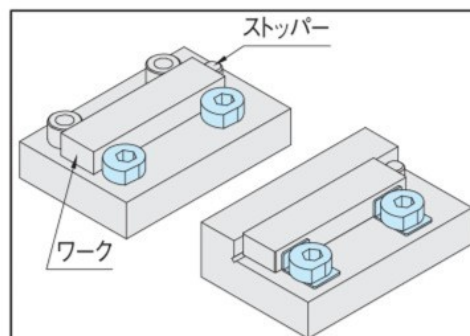


CP135-P

クランププレート

標準在庫品 R&S SUS

IMAO

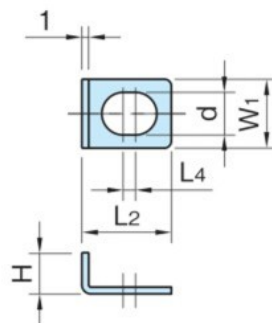

クランププレート

SUS304CSP

品 番	H	W ₁	L ₂	d	L ₄	質量 (g)	価格
CP135-06001P	6	10	13	6.2	1.8	1	620
CP135-08001P	7	12	15.5	8.2	2.2	2	620
CP135-10001P	8	14	18	10.2	2.6	2	700
CP135-12001P	9	16	20	12.2	2.9	3	700

ワンタッチ
着脱

ワンタッチ
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル
&グリップ

インジケータ
&スケール

アクチュエータ
ユニット

取っ手

ヒンジ
&ラッチ

オイルキャップ
&ゲージ

アジャスター
フット
&キャスタ

テンショナー

ガイド
レール

ガイド
ローラー

ベアリング
コンポーネント

スライド
レール

スイッチ
ドッグ

ダンパー
&防振部品

ブランジャー

自動化
クランプ

ワンタッチ
クランプ

クランプ
&ストッパー

サポーター
&スペーサー

ワーク
グリップ

ボルト
&ナット

位置決め
部品

治具交換
システム

ベース

パイプ
&バキューム

吊具

工場用
無線機器

各種
サービス