

CP134


コンパクトサイドクランプ

標準在庫品

RoHS

イマオ
WEB 製品ムービー公開

IMAO

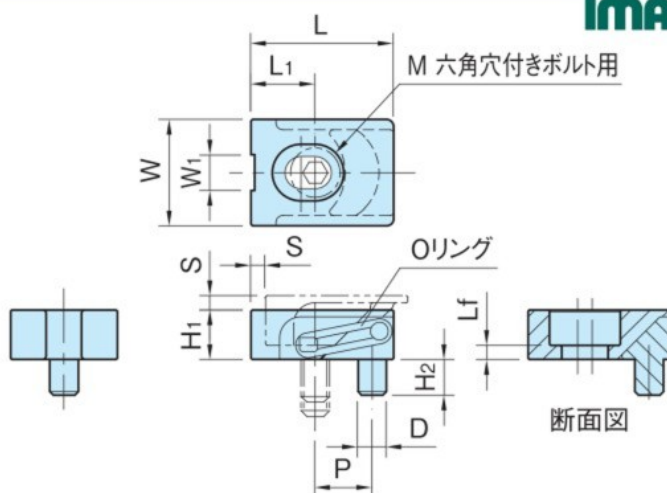


本体	Oリング
SCM440 四三酸化鉄皮膜 HRC33~39	フッ素ゴム (FKM)

品 番	S	W	W ₁	H ₁	L ₁	P	D	H ₂	M	Lf	L
CP134-04007	2	15	5	7	9	8	4	5	M4	2	20
CP134-05009	2.5	19	7	9	11	10	5	6	M5	3	25


品 番	クランプ力 (kN)	許容締付トルク (N・m)	質量 (g)	価 格	適応Oリング 呼び番号
CP134-04007	2.5	2.7	13	2,400	SS060 (線径1 内径6)
CP134-05009	3.5	5.4	26	2,600	S 8 (線径1.5 内径7.5)

使用例・使用方法

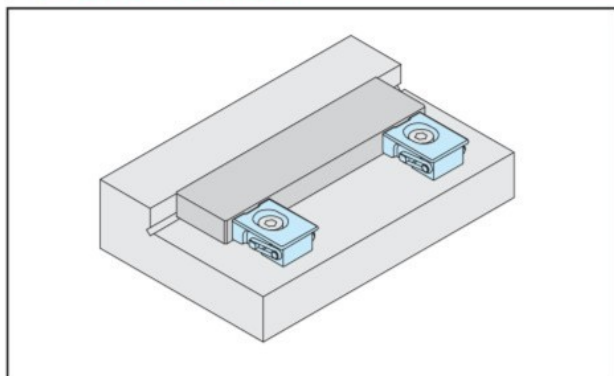


特 長

(口金斜め移動)

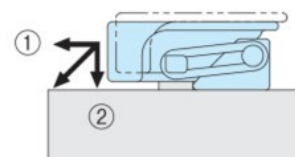

- ①ワークを固定する水平分力
- ②ワークの浮き上がりを防止する垂直分力

■取付方法

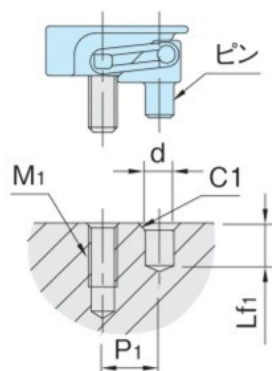

取付けにはクランプ時の本体の倒れ防止用の
下穴(ピン用穴)が必要です。

品 番	M ₁	d (+0.3 0)	Lf ₁	P ₁
CP134-04007	M4	4	6	8
CP134-05009	M5	5	7	10

ワンタッチ
着脱

ワンタッチ
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル
&グリップ

インジケータ
&スケール

アクチュエータ
ユニット

取っ手

ヒンジ
&ラッチ

オイルキャップ
&ゲージ

アジャスター
フット
&キャスタ

テンショナー

ガイド
レール

ガイド
ローラー

ベアリング
コンポーネント

スライド
レール

スイッチ
ドッグ

ダンパー
&防振部品

ブランジャー

自動化
クランプ

ワンタッチ
クランプ

クランプ
&ストッパー

サポーター
&スペーサー

ワーク
グリップ

ボルト
&ナット

位置決め
部品

治具交換
システム

ベース

パイプ
&バキューム

吊具

工場用
無線機器

各種
サービス