

CP104

トーククランプ

標準在庫品

RoHS


IMAO




(黒皮面用)





(基準面用)

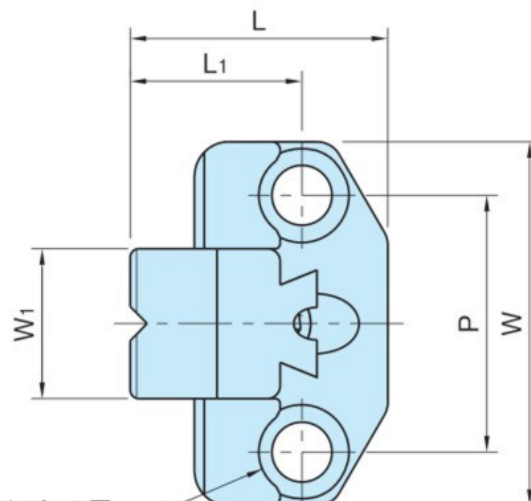


M 六角穴付きボルト用

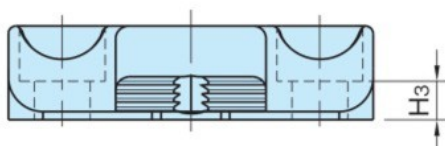

(黒皮面用)

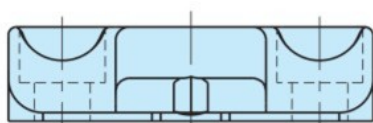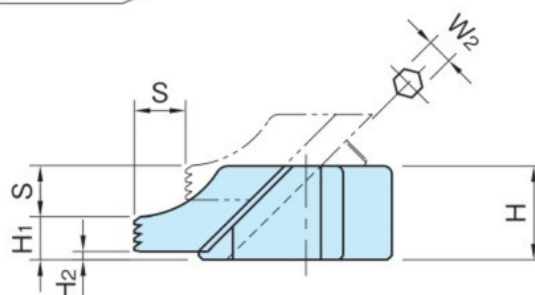

(基準面用)

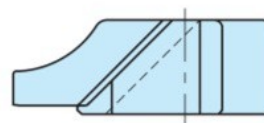

タイプ	品番	S	W ₁	H ₁	H ₂	L ₁	W	L	M	H ₃	P	H	W ₂	クランプ力 (kN)	許容締付トルク (N・m)	質量 (g)	価格
黒皮面用	CP104-08016	7	25	7.5	1.5	25	65	39.5	M 8	7	45	16	4	4	8	160	11,500
	CP104-12022	12	35	10	2	40	85	60	M12	9	60	22	6	9	26	450	16,200
	CP104-16030	14	40	14	2	50	100	77	M16	13	70	30	8	17	60	900	22,000
基準面用	CP104-08116	7	25	7.5	1.5	25	65	39.5	M 8	7	45	16	4	4	8	160	11,500
	CP104-12122	12	35	10	2	40	85	60	M12	9	60	22	6	9	26	450	16,200
	CP104-16130	14	40	14	2	50	100	77	M16	13	70	30	8	17	60	900	22,000

関連製品ページ

BJ101-02 スライドボルト (P. 1603 参照)