


CP110


クランプポスト

標準在庫品 

IMAO

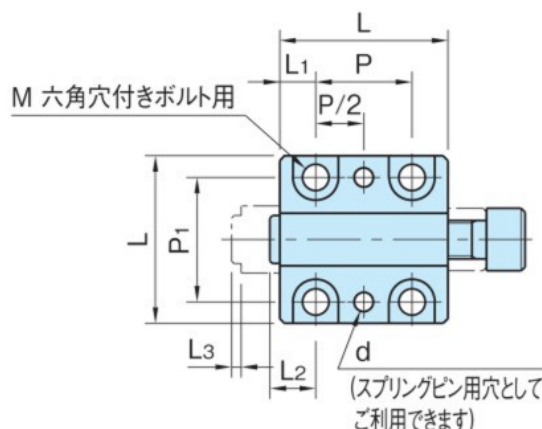


本体	シャフト
S45C 四三酸化鉄皮膜	S45C 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜

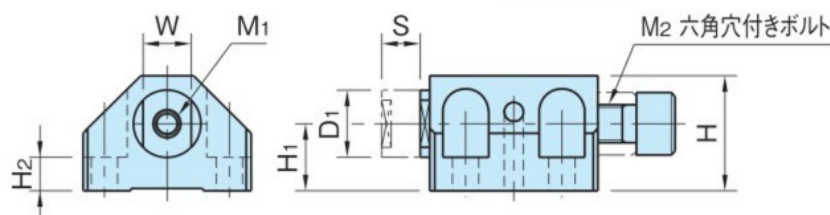

品番	S	D ₁	M ₁	W (± 0.1)	L ₃	L ₂	H ₁	L	M	d	H ₂	L ₁	P
CP110-08024	8	14	M 5×0.8 深さ 8	10	2	9.5	14	35	M 5	4	7	7.5	20
CP110-10029	10	18	M 6×1 深さ 10	12		12	16	45	M 6				
CP110-12031	12	20	M 8×1.25 深さ 12	14	2.5	15	18	55	M 8	6	8	12.5	30
CP110-16037	16	25	M10×1.5 深さ 15	19	3	18	20	70	M10	8			

品番	P ₁	H	M ₂	クランプ力 (kN)	許容締付トルク (N・m)	質量 (g)	価格
CP110-08024	26	24	M 8×1.25	6.2	10	160	12,000
CP110-10029	35	29	M10×1.5	11	22	340	15,800
CP110-12031	40	31	M12×1.75	20	48	540	18,200
CP110-16037	50	37	M16×2	37	121	1050	20,600

使用例・使用方法

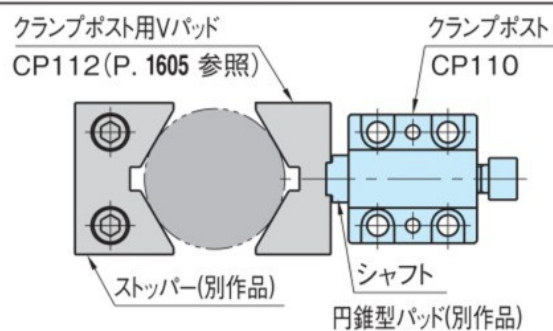

- ワークに合わせたパッドが取付けできます。
- シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。