

BJ210

アジャストストッパー(軽量型)

標準在庫品 

IMAO




(スタンダードタイプ)




(ショートタイプ)


タイプ	本体	ボルト
BJ210-08 BJ210-10	S45C 四三酸化鉄皮膜	SCM435 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜
BJ210-12 BJ210-16		SCM435 焼入焼戻 高周波焼入(円筒部) 四三酸化鉄皮膜

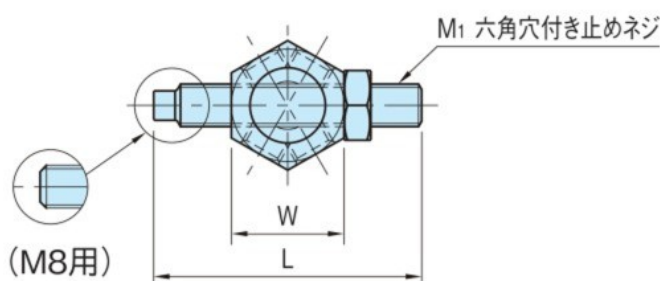

(M8用)

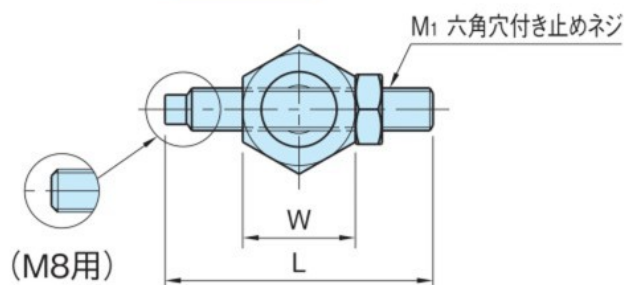


(M8用)

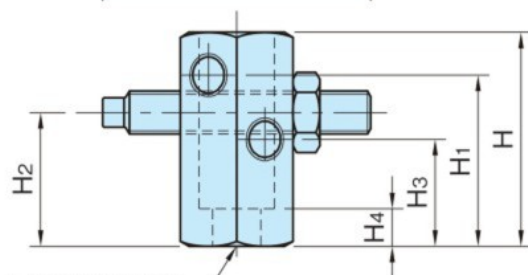

M 六角穴付きボルト用

BJ210 (スタンダードタイプ)

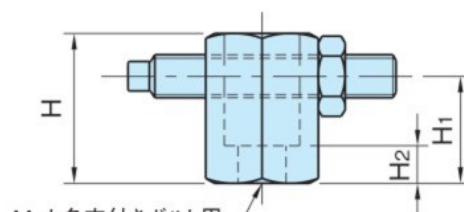

M 六角穴付きボルト用

BJ210-S (ショートタイプ)

BJ210 (スタンダードタイプ)

品番	M ₁	L	H ₁	H ₂	H ₃	H	W	M	H ₄	質量(g)	価格
BJ210-08040	M 8×1.25	50	32	25	20	40	21	M 8	7	95	2,900
BJ210-12050	M12×1.75	100	50	40	32	60	36	M12	12	500	3,300
BJ210-16063	M16×2		63	50	40	80	46	M16	14	1200	5,000

BJ210-S (ショートタイプ)

品番	M ₁	L	H ₁	H	W	M	H ₂	質量(g)	価格
BJ210-08020S	M 8×1.25	50	20	28	21	M 8	7	70	1,390
BJ210-10025S	M10×1.5	90	25	35	30	M10	9	195	1,740
BJ210-12032S	M12×1.75	100	32	44	36	M12	12	355	2,300
BJ210-16040S	M16×2		40	56	46	M16	14	705	3,100

特長

補助クランプにもご利用になれます。