

CP132

コンパクトダブルサイドクランプ

標準在庫品

RoHS

イマオ WEB 製品ムービー公開


IMAO



CP132-A



CP132-B

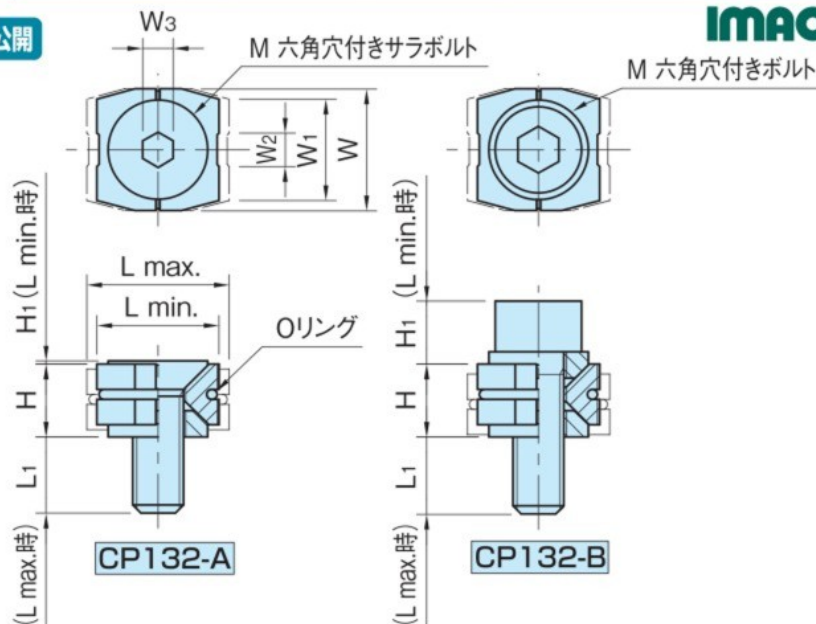

★One Point
省スペースでダブルクランプ。


口金	ワッシャー	Oリング
SNM439 四三酸化鉄皮膜 HRC33~39	SCM435 四三酸化鉄皮膜	フッ素ゴム (FKM)

品 番	L		W	H		W ₁	W ₂	H ₁	M	L ₁	W ₃
	min.	max.		Lmin.時	Lmax.時						
CP132-05001A	12	14	12	7.2	6.2	10	3.3	0.3	M5×0.8 -15L	9.5	3
CP132-06001A	15	17	14.8	8.5	7.5	12	4	0.2	M6×1 -16L	9.3	4
CP132-08001A	18.5	21.5	18.4	11.4	9.9	16	5.3	0.4	M8×1.25-20L	11.3	5
CP132-05001B	12	14	12	7.2	6.2	10	3.3	6.2	M5×0.8 -16L	9.6	4
CP132-06001B	15	17	14.8	8.5	7.5	12	4	7.3	M6×1 -18L	10.2	5
CP132-08001B	18.5	21.5	18.4	11.4	9.9	16	5.3	9.8	M8×1.25-25L	14.9	6

品 番	クランプ力 (kN)	許容締付トルク (N・m)	質量 (g)	価 格	適応Oリング 呼び番号
CP132-05001A	2	4.3	8	1,870	SS080 (線径1 内径 8)
CP132-06001A	3.5	7.3	13	2,100	S 12 (線径1.5 内径11.5)
CP132-08001A	5	18	27	2,800	S 14 (線径1.5 内径13.5)
CP132-05001B	3	5.4	9	2,200	SS080 (線径1 内径 8)
CP132-06001B	4.5	9.1	17	2,600	S 12 (線径1.5 内径11.5)
CP132-08001B	9	22	30	3,200	S 14 (線径1.5 内径13.5)

特 長


- ・クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。
- ・1回の操作で2個の加工物のクランプおよびアンクランプを同時に行うことができます。

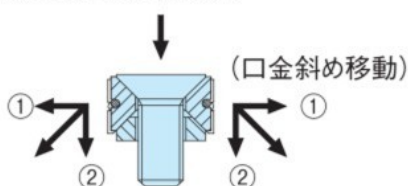

- ①ワークを固定する水平分力
- ②ワークの浮き上がりを防止する垂直分力

使用例・使用方法

コンパクトに設計されたクランプなので加工エリアを最大限に活用でき、小物加工物の多数個取りに最適です。

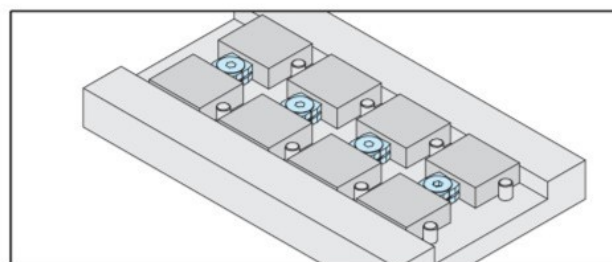

ワンタッチ
着脱

ワンタッチ
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル
&グリップ

インジケータ
&スケール

アクチュエータ
ユニット

取っ手

ヒンジ
&ラッチ

オイルキャップ
&ゲージ

アジャスター
フット
&キャスタ

テンショナー

ガイド
レール

ガイド
ローラー

ベアリング
コンポーネント

スライド
レール

スイッチ
ドッグ

ダンパー
&防振部品

ブランジャー

自動化
クランプ

ワンタッチ
クランプ

クランプ
&ストッパー

サポーター
&スペーサー

ワーク
グリップ

ボルト
&ナット

位置決め
部品

治具交換
システム

ベース

パイプ
&バキューム

吊具

工場用
無線機器

各種
サービス